




Soquete confeccionável

SDOGH050MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11511
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

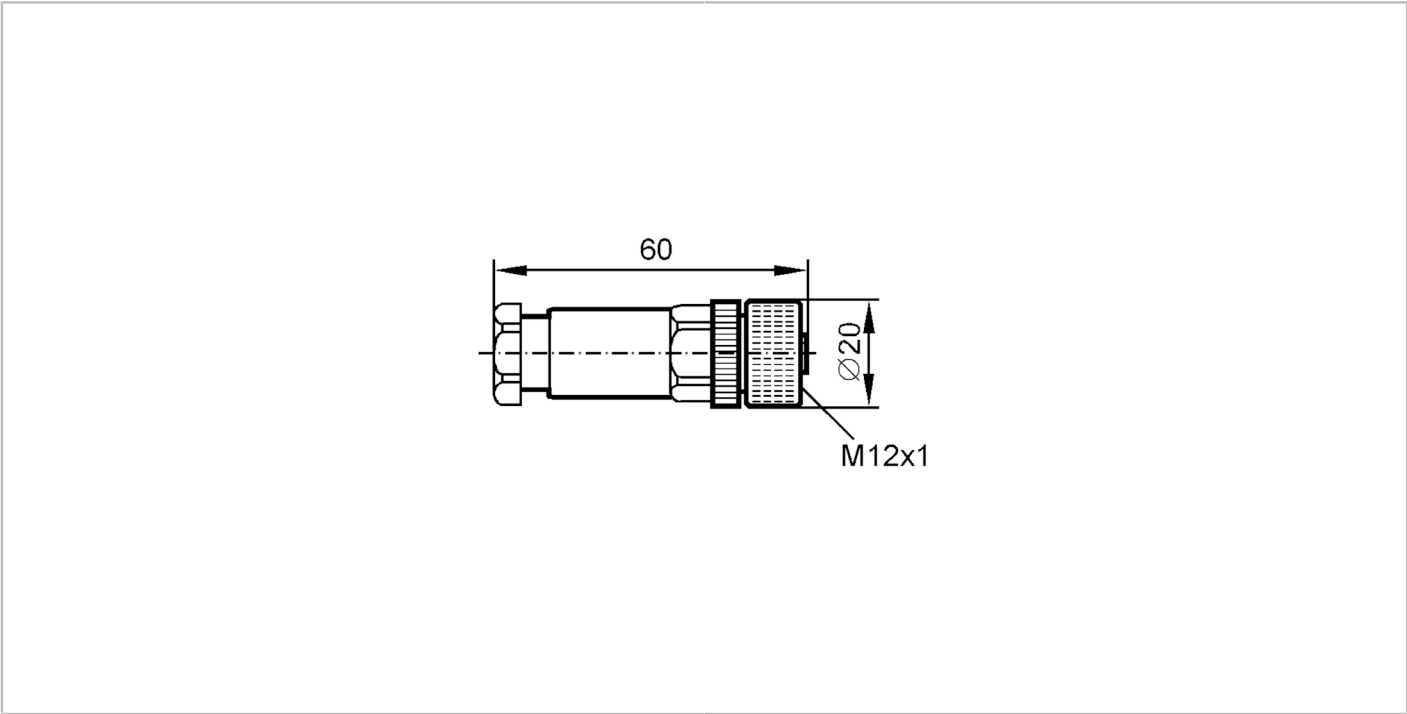

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 50 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 60
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10621



Soquete confeccionável

SDOGH050MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

