


Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M8/BASIC/MS/END STOP

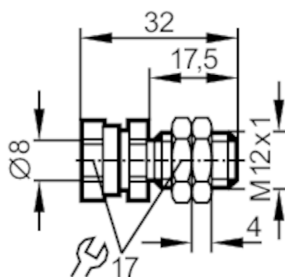

Campo de aplicação

Modelo

com batente fixo

Dados mecânicos

Peso	[g]	31,9
Instrução de instalação		Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional)
Dimensões	[mm]	M12 x 1
Designação da rosca		M12 x 1
Diâmetro interno	[mm]	8
Materiais		latão revestido com bronze branco; Porcas: latão revestido com bronze branco
Máx. torque de aperto	[Nm]	5; (porcas de fixação: 10)

Acessórios

Material incluído

Porcas: 2

Notas

Quantidade

1 peça