

E10277




Plugável

SSTGH040MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11504

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

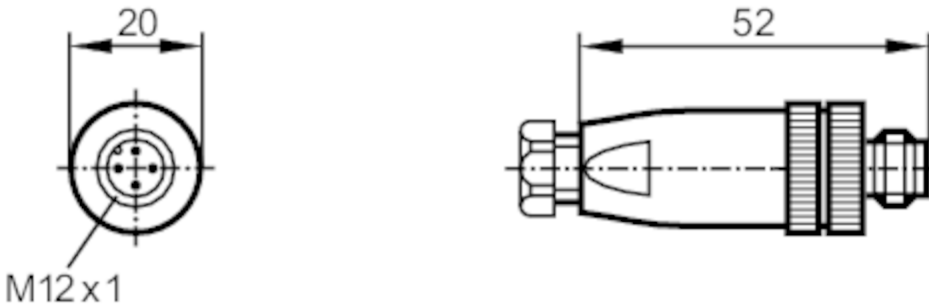

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 125 AC / < 150 DC
--------------------	-----	---------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Proteção		IP 67
----------	--	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	20 x 20 x 52
-----------	------	--------------

Materiais		PA
-----------	--	----

Material do invólucro		PA
-----------------------	--	----

Material porca		latão, niquelado
----------------	--	------------------

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E10277



Plugável

SSTGH040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

