



Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão	sim; (VDR)
Capacidade de carga total [A]	3

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	263,2
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Acessórios

Material incluído	parafuso
	área para marcação

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão

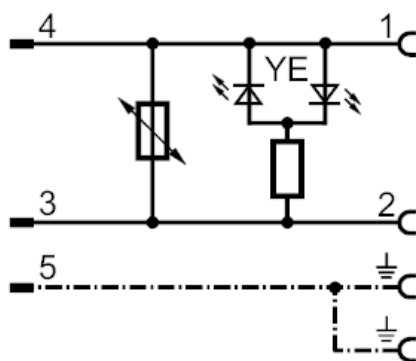

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

