


Jumper

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC038

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

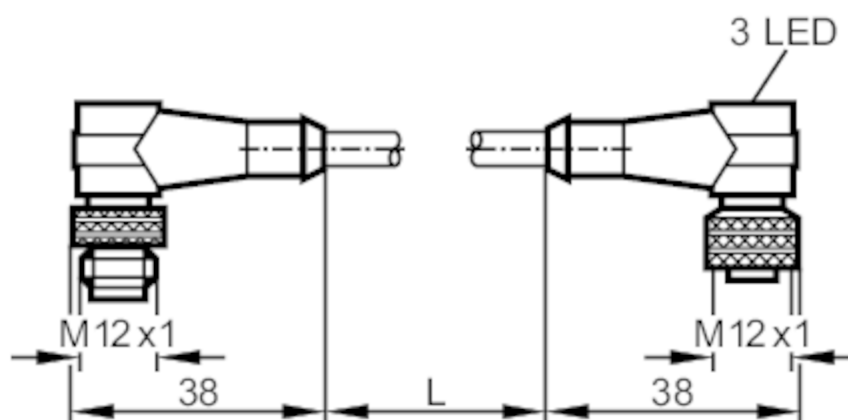

Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga total	[A]	3

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Jumper

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão

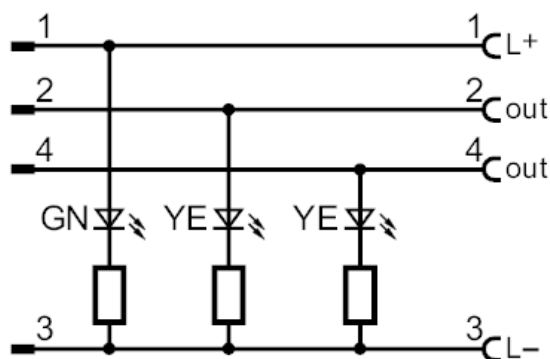

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

