

Cabo de conexão com soquete

ADOAF032MSS0010H03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC149

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Classe de proteção III

Capacidade de carga total [A] 3

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 17 x 10 x 26

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

E11494



Cabo de conexão com soquete

ADOAF032MSS0010H03

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão

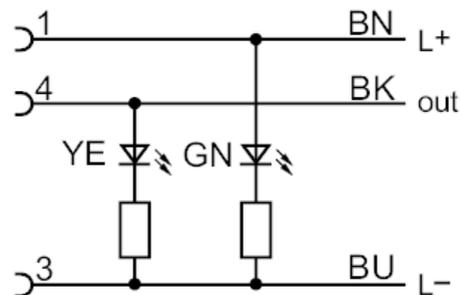

Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul