

Jumper


VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC054

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

Repare nos comprimentos diferentes dos cabos!

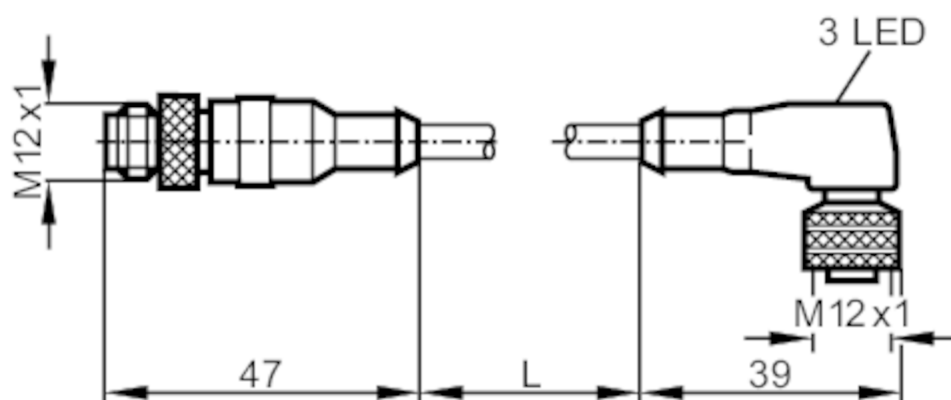

Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Capacidade de carga total [A] 3

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde



Jumper

VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão

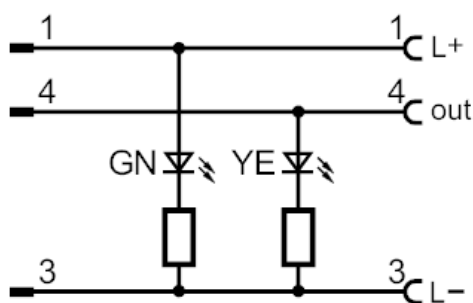

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

