

## Cabos de conexão com conector de válvula

AVDAA031--S0005I03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Dados elétricos

|                             |     |            |
|-----------------------------|-----|------------|
| Tensão de operação          | [V] | < 24 AC/DC |
| Proteção contra sobretensão |     | sim; (VDR) |

## Condições ambientais

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Proteção             |      | IP 67    |

## Dados mecânicos

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Materiais             | PUR |
| Material do invólucro | PUR |

## Displays / elementos de operação

|         |                       |                  |
|---------|-----------------------|------------------|
| Display | Status de chaveamento | 1 x LED, amarelo |
|---------|-----------------------|------------------|

## Acessórios

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Material incluído | parafuso           |
|                   | área para marcação |

## Notas

|            |        |
|------------|--------|
| Quantidade | 1 peça |
|------------|--------|

# E11068



## Cabos de conexão com conector de válvula

AVDAA031--S0005I03

### conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: PUR



### Conexão

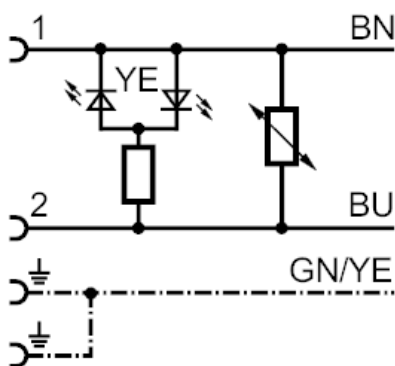

BN =  
BU =  
GN/YE =

Cores dos fios :  
marrom  
azul  
verde/amarelo