


E12508



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

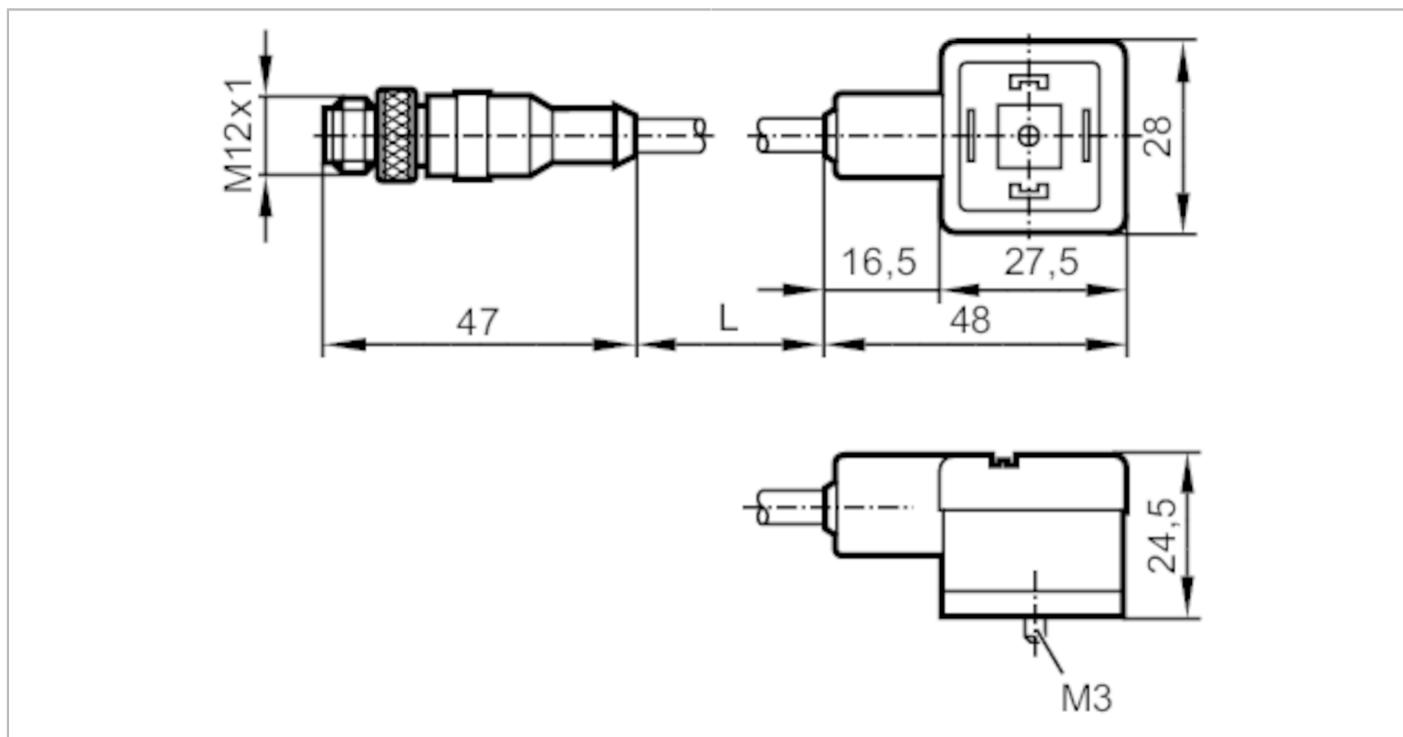

Área de aplicação

Aplicação	NAMUR
-----------	-------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 15 DC
--------------------	-----	---------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	52
Materiais		TPU; PUR
Material do invólucro		TPU / PUR
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Acessórios

Material incluído	parafuso área para marcação
-------------------	--------------------------------

Observações

Observações	Em caso de aplicação em zona 0, grupo IIB ou IIC, o operador deve evitar cargas eletrostáticas intensas junto à tomada de cabos.
Unidades por embalagem	1 peça

E12508




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

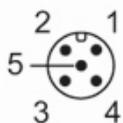

conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PVC, azul, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

 Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

