


Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M04

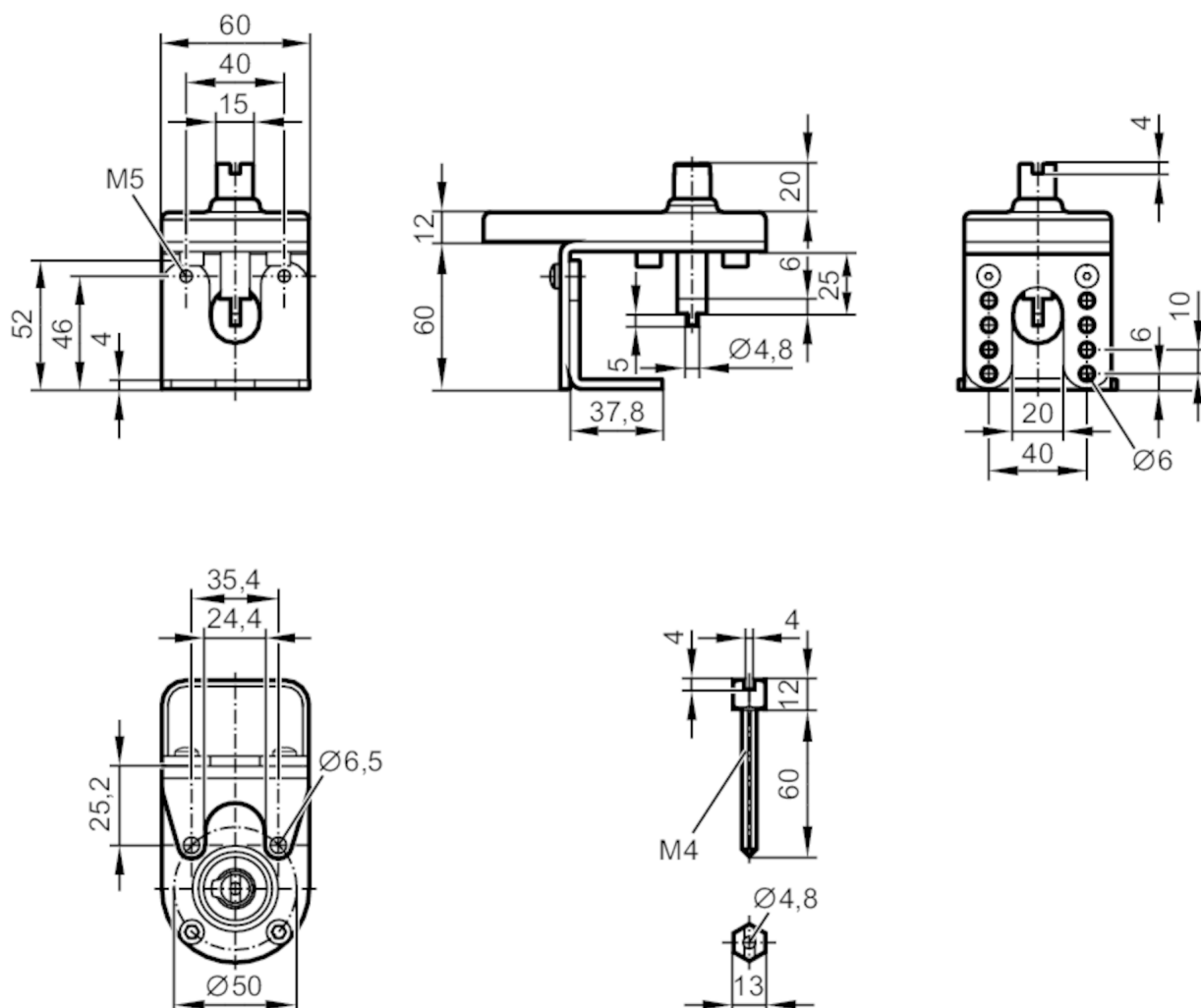

Área de aplicação

Modelo

para tipos IND, INE

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-30...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

470

Diâmetro do cabeçote do flange

[mm]

50

Cabeçote do flange tipo ISO

F05

Parafuso de arrasto

M4

Materiais

suporte de montagem: plástico; peças de metal: 1.4301 (aço inoxidável / 304)

Observações

Unidades por embalagem

1 peça