


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-M6/0,29M

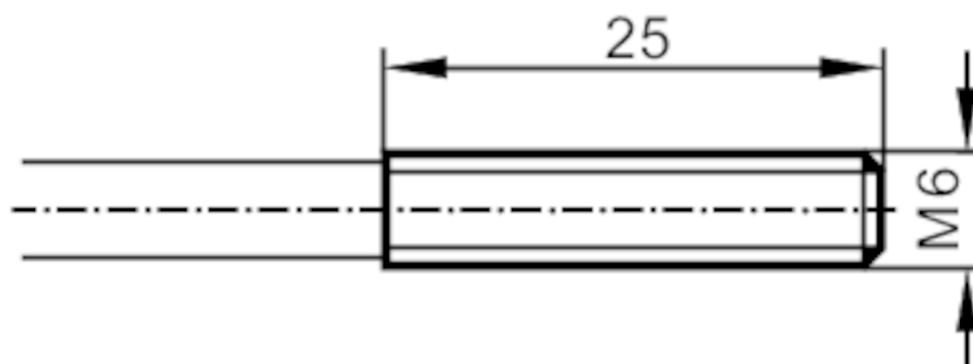

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF; OOF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

40

OOF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

200

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

40

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

36,5

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-M6/0,29M

Comprimento da sonda	[mm]	25
Comprimento	[mm]	290; (+20 mm)
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposição de fibras		
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		PVC

Acessórios

Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M6, aço inoxidável
	arruelas dentadas: 2
	porca moleteada: 1 x M11

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------