


## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20421

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

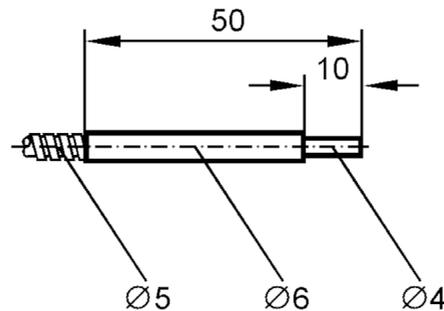

## Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
----------------------	------	-----------

## Dados mecânicos

Versão da sonda		reto
Comprimento	[mm]	4000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposição de fibras		●
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		alumínio

## Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------