




## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-R4/1,2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20351

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

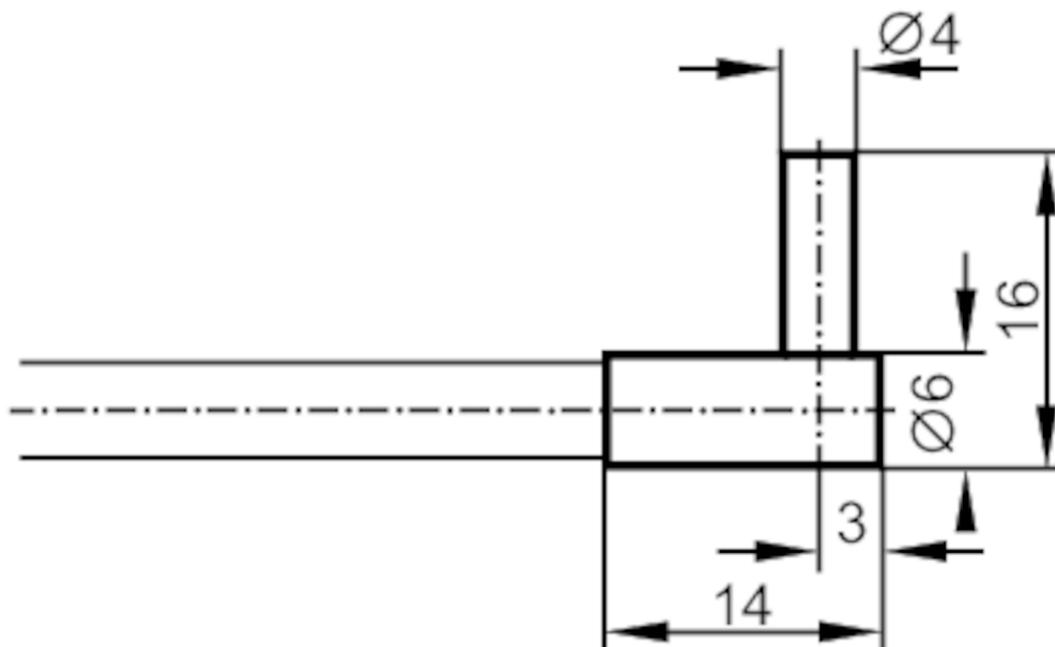

## Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

## Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

## OKF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

40

## OUF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

40

## Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

## Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

4

Comprimento da sonda

[mm]

10

# E20093



## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-R4/1,2M

Comprimento	[mm]	1200
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		PVC
<b>Observações</b>		
Unidades por embalagem		1 peça