


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/0,11M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

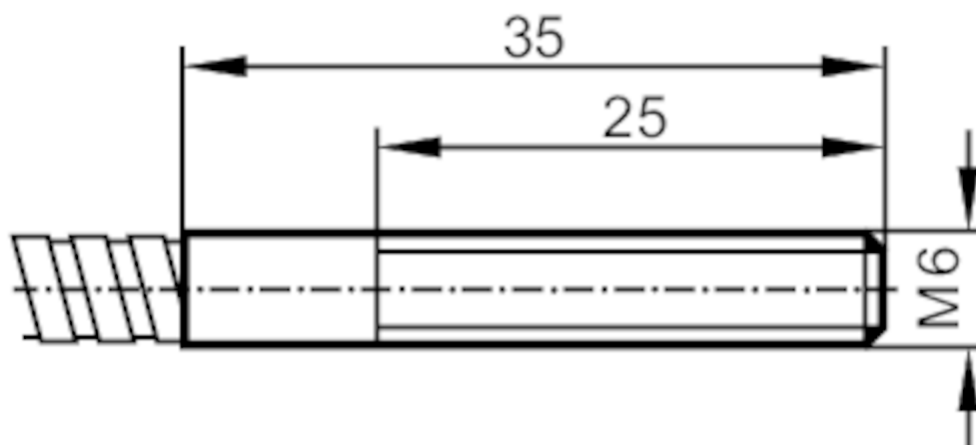

Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

40

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

40

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda

[mm]

35

Comprimento

[mm]

110

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

E20114



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/0,11M

Materiais	Adaptador: ABS
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Notas	
Quantidade	1 peça