


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-R6/2m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

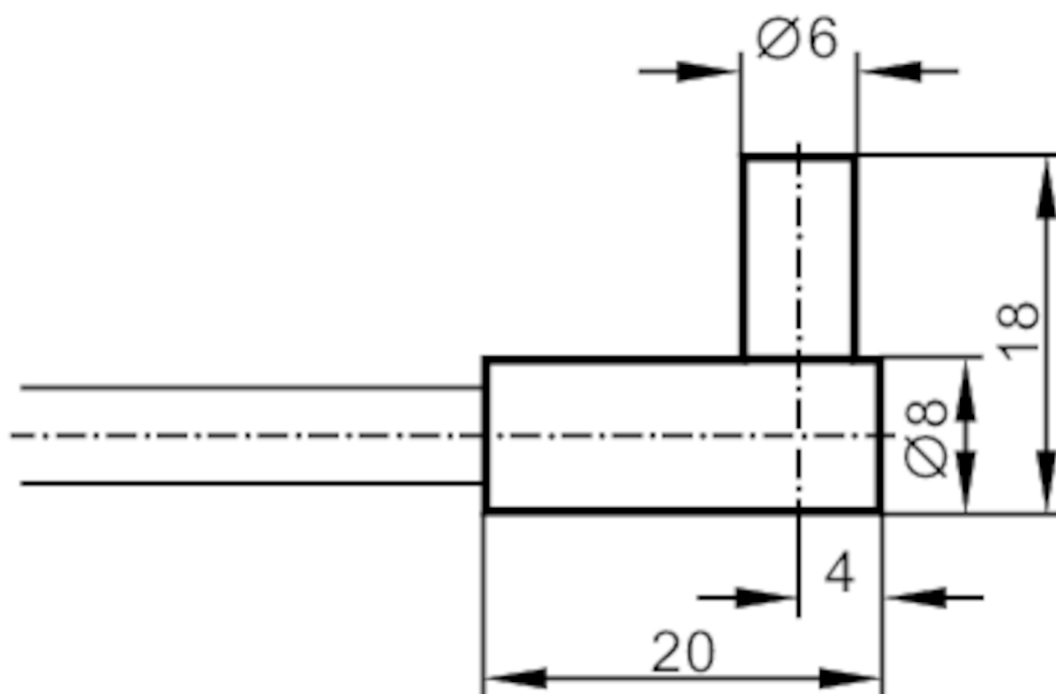

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

32

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

PVC

E20222



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-R6/2m

Observações

Unidades por embalagem

1 peça