


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-E6/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20272

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

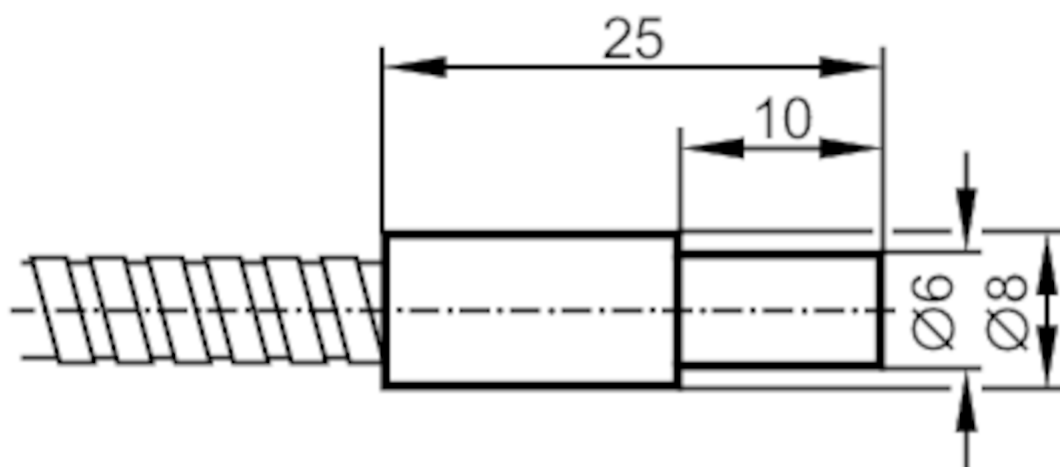

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm]
ótica

32

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda [mm]

6

Comprimento [mm]

2000

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

E20290



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-E6/2M

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça