




Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

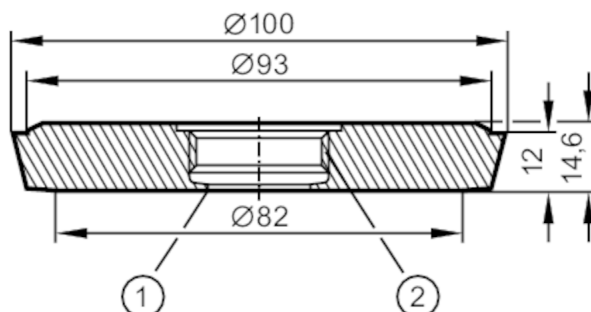

- 1 Rosca aséptica
2 Selo aséptico

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Conexão do sensor Aseptoflex

Conexão de processo Uniãoes roscadas para tubos de leite DN80 DIN 11851

Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias 0,4 / 4

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H4

Observações

Unidades por embalagem 1 peça