

Adaptador de processo com placa de flange


ADAPT IFM-DRD D=65

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33242

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario

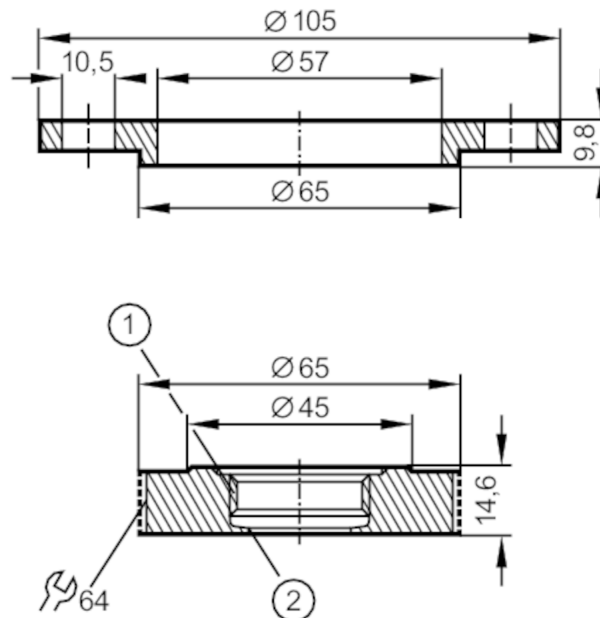

- 1 Rosca aséptica
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 FCM 

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	626,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	DRD-Flansch Ø 65 mm
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

E33042



Adaptador de processo com placa de flange

ADAPT IFM-DRD D=65

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------