




Cabo de conexão com conector

ASTGH030MSS0020B03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

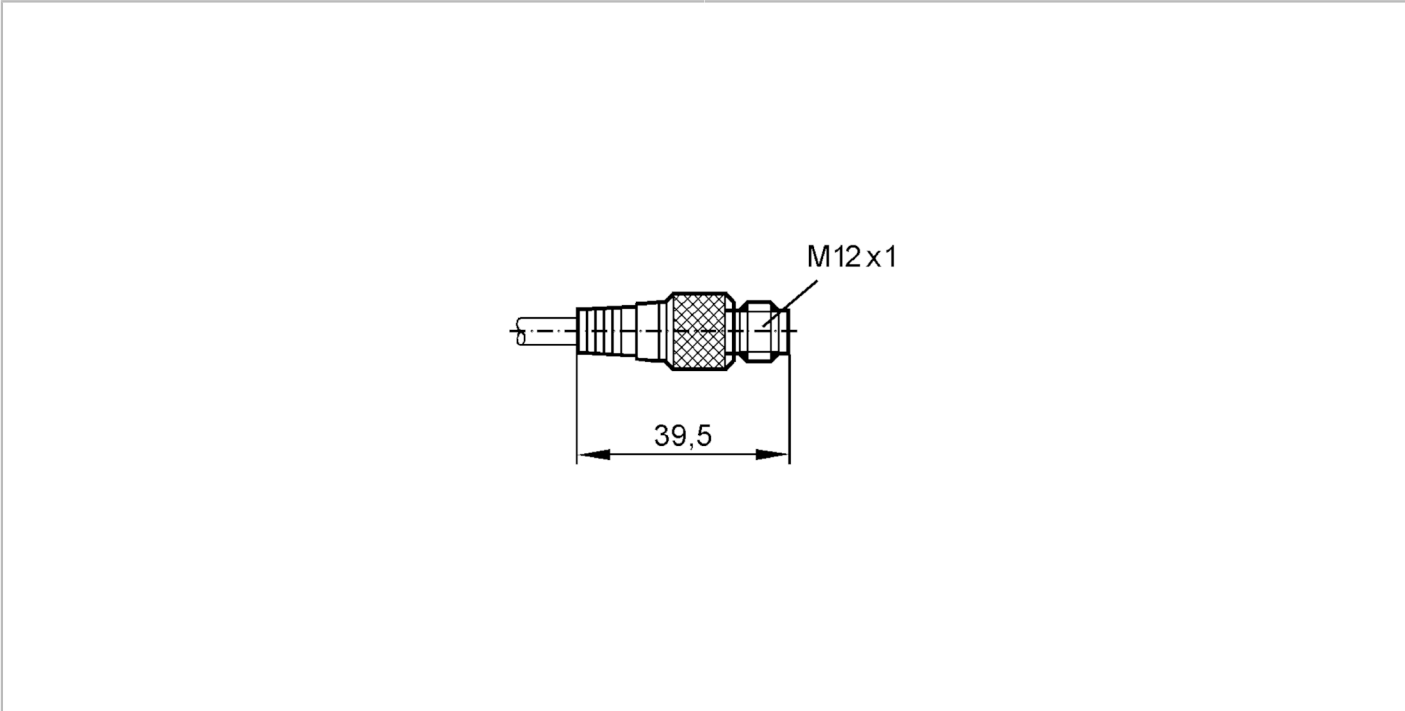

Dados elétricos

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Tensão de operação | [V] | 10...30 DC |
|--------------------|-----|------------|

Condições ambientais

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Proteção             |      | IP 67    |

Dados mecânicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiais             | TPU              |
| Material do invólucro | TPU              |
| Material porca        | latão, niquelado |

Observações


|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unidades por embalagem | 1 peça |
|------------------------|--------|

conexão elétrica

cabo: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

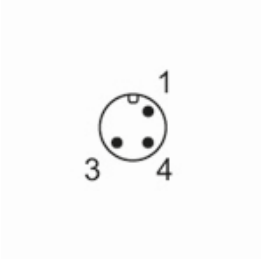


# E70004



## Cabo de conexão com conector

ASTGH030MSS0020B03

### Conexão

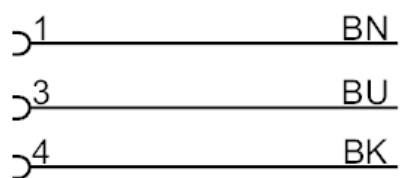

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Cores dos fios : |
| BK = | preto            |
| BN = | marrom           |
| BU = | azul             |