




Jumper

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC030
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

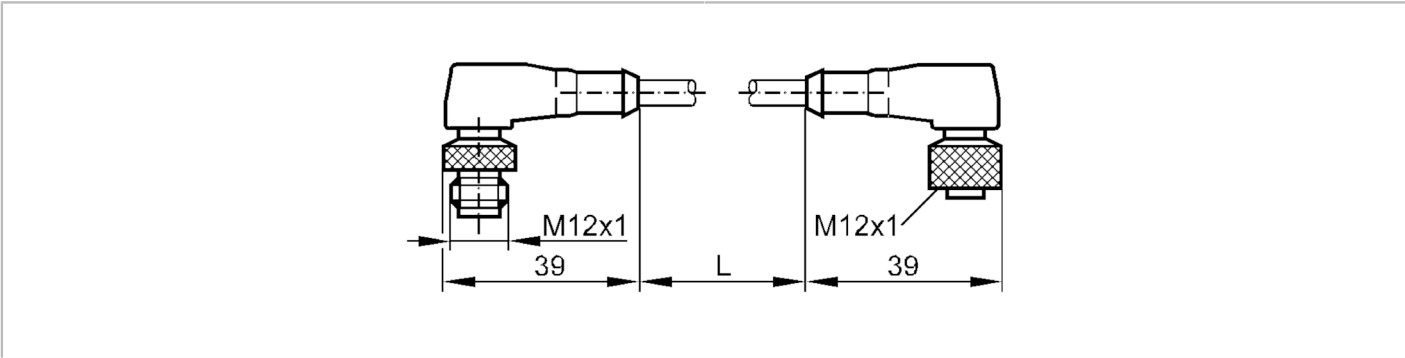

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos


Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

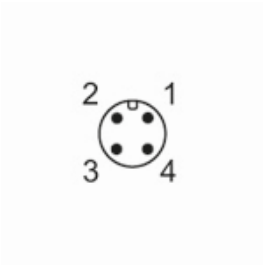




Jumper

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão

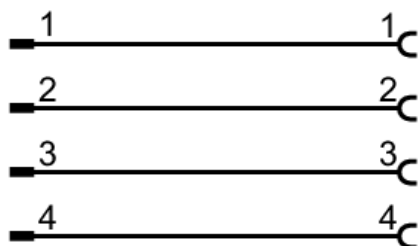

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

