




Cabo de conexão com soquete

ADOAH040ZDB0002E04

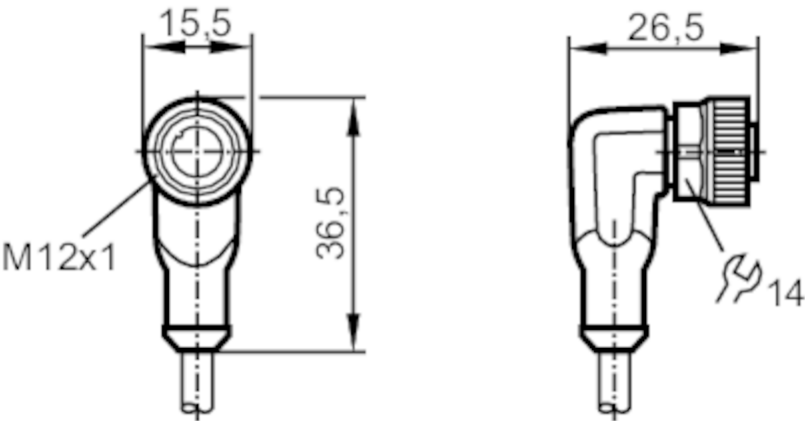

Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	5...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Umidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	85,8
Dimensões	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiais		invólucro: TPU laranja; vedação: FKM
Material porca		latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040ZDB0002E04

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica


cabo: 2 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

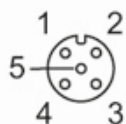

Conexão

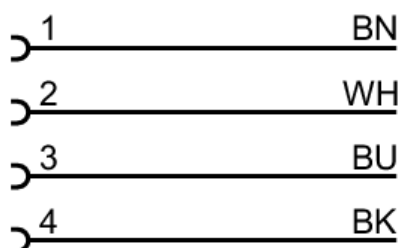

BK =
 BN =
 BU =
 WH =

Cores dos fios :
 preto
 marrom
 azul
 branco