


no longer available - archive entry

replaced by: EVT050

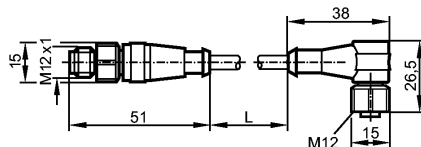

Product characteristics

Jumper

M12 plug / M12 socket

Free from silicone

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design		AC/DC
Operating voltage	[V]	250 AC / 300 DC
Current rating	[A]	4

Environment

Ambient temperature	[°C]	-25...100
Protection		IP 68 / IP 69K


Mechanical data

Design		straight / angled
Material body		PVC; PA 6.6 orange
Material nut		stainless steel 316L / 1.4404
Tightening torque for knurled nut [Nm]		plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9
Weight	[kg]	0.211

Electrical connection

Connection		PVC cable / 5 m; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5.3 mm
Sheath colour		orange

Wiring

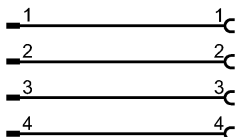

Remarks


Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

no longer available - archive entry

replaced by: EVT050

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT050

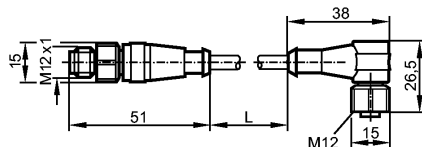

Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Sans silicone

Contacts dorés

Données électriques

Technologie		AC/DC
Tension d'alimentation	[V]	250 AC / 300 DC
Courant de sortie	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...100
Protection		IP 68 / IP 69K


Données mécaniques

Version		droit / coudé
Matière corps		PVC; PA 6.6 orange
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage maxi pour écrou		embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9
Poids	[kg]	0,211

Raccordement électrique

Raccordement		câble PVC / 5 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,3 mm
Couleur de la gaine		orange

Branchement

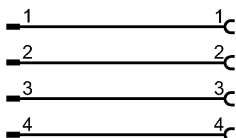

Remarques

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT050