


E3R101



Câble de connexion

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M

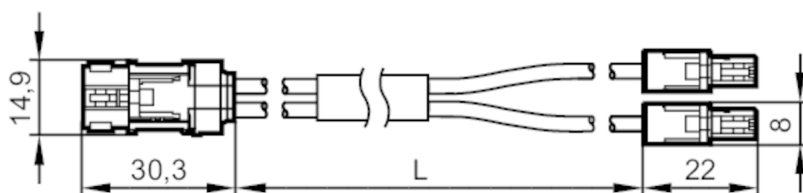

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection		III
Amortissement	[dB/m]	1,6
Résistance interne (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-10...60
Température ambiante en mouvement	[°C]	-10...60
Protection		IP 54

Données mécaniques

Poids	[g]	88,307
Rayon de courbure minimum	[mm]	16,5; (simple; 15 x 3,3 mm min. 10 x diamètre du câble)
Matières		boîtier : PBT GF20

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique - caméra 2D/3D

Connecteur: 1 x HFM-Dual, droit

Raccordement électrique

Câble: 1 m, noir, Ø 3,3 mm

Raccordement électrique - unité de traitement vidéo

Connecteur: 2 x HFM-Single, droit