

E10012




Prise à câbler

SDOAH040PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC811

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

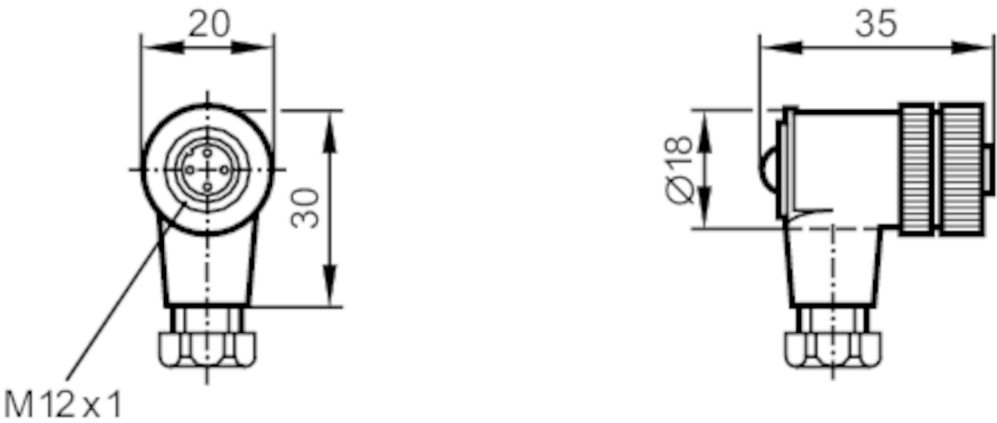

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	35 x 20 x 30
Matières		PBT
Matière du corps		PBT
Matière bague moletée		PA
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10012



Prise à câbler

SDOAH040PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PA



Raccordement

