

E10260





Connecteur à câbler

SSTGH040PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11504

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

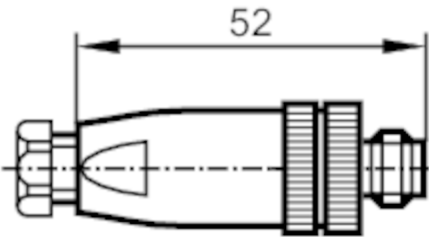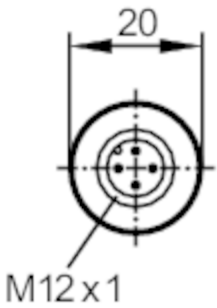

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Protection	IP 67
------------	-------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	20 x 20 x 52
------------	------	--------------

Matières	PBT
----------	-----

Matière du corps	PBT
------------------	-----

Matière bague moletée	PBT
-----------------------	-----

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10260



Connecteur à câbler

SSTGH040PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PBT



Raccordement

