




Câble de connexion

VDOAH032MSS0001H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC052
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

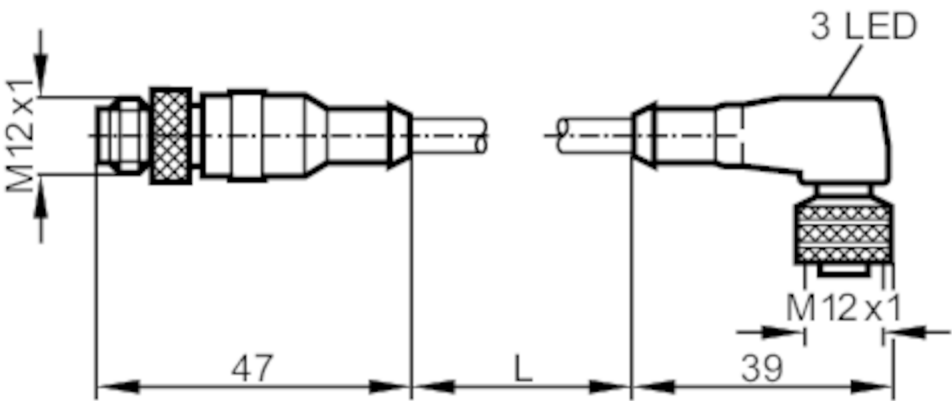

Application		
Système	Sans silicone; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	3
Sorties		
Technologie	PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection	IP 68	
Données mécaniques		
Matières	PUR	
Matière du corps	PUR	
Matière bague moletée	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

E11413



Câble de connexion

VDOAH032MSS0001H03STGH030MSS

Remarques

Quantité

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement

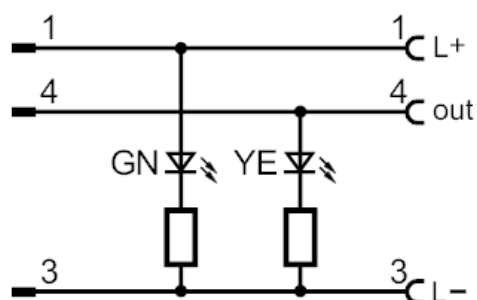

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

