


E11706



Câble de connexion

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

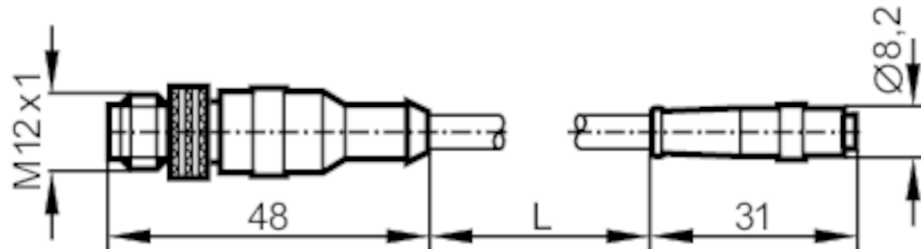

Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 67

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé / laiton, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



E11706




Câble de connexion

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement

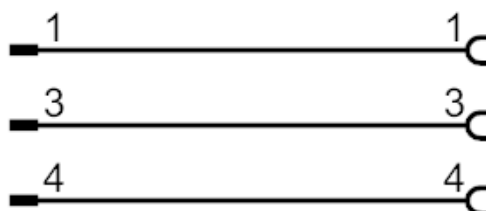

Raccordement électrique - Prise

 Connecteur: 1 x M8, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives