

E11017




Répartiteur

ZDO4H059MSS0005H11

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC016

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

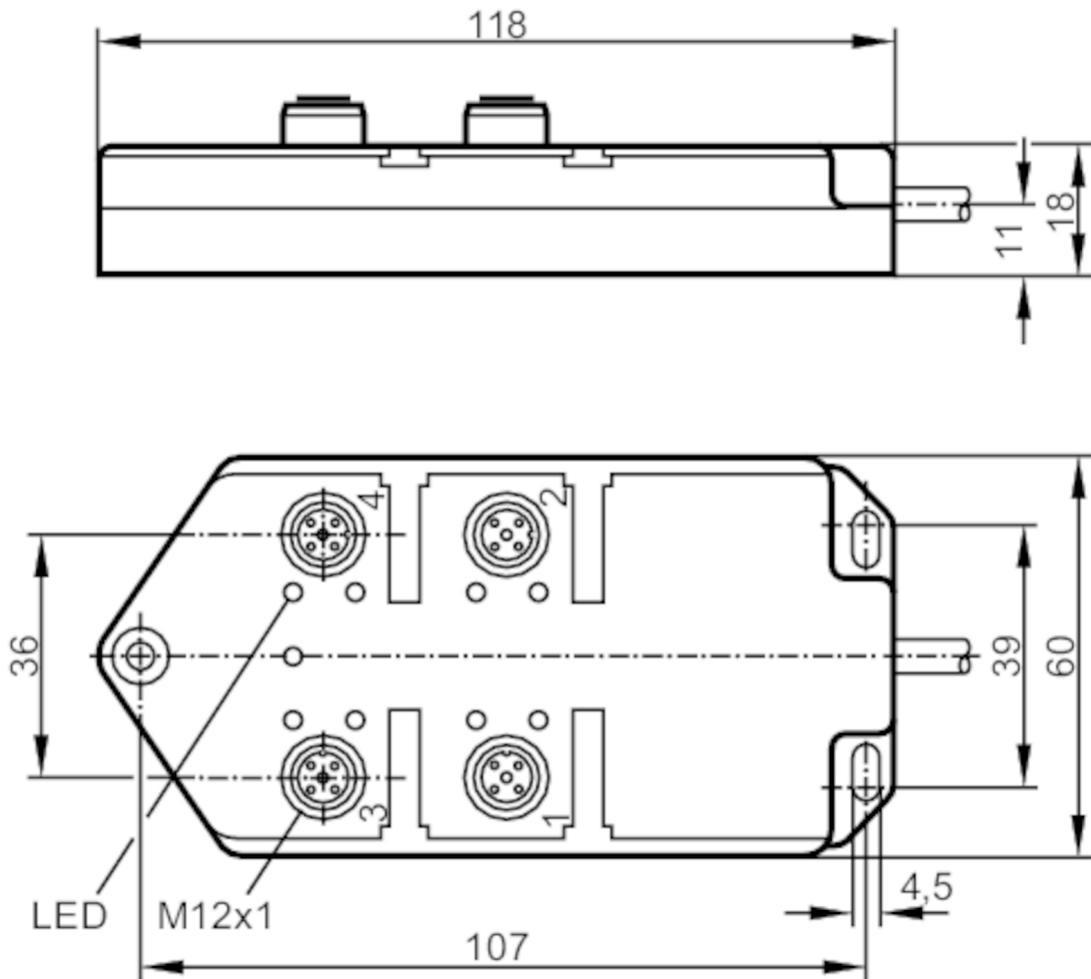

Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-15...80
---------------------------	----------

E11017



Répartiteur

ZDO4H059MSS0005H11

Protection	IP 67
------------	-------

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M12

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	8 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm

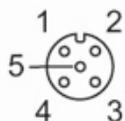


E11017



Répartiteur

ZDO4H059MSS0005H11

Raccordement

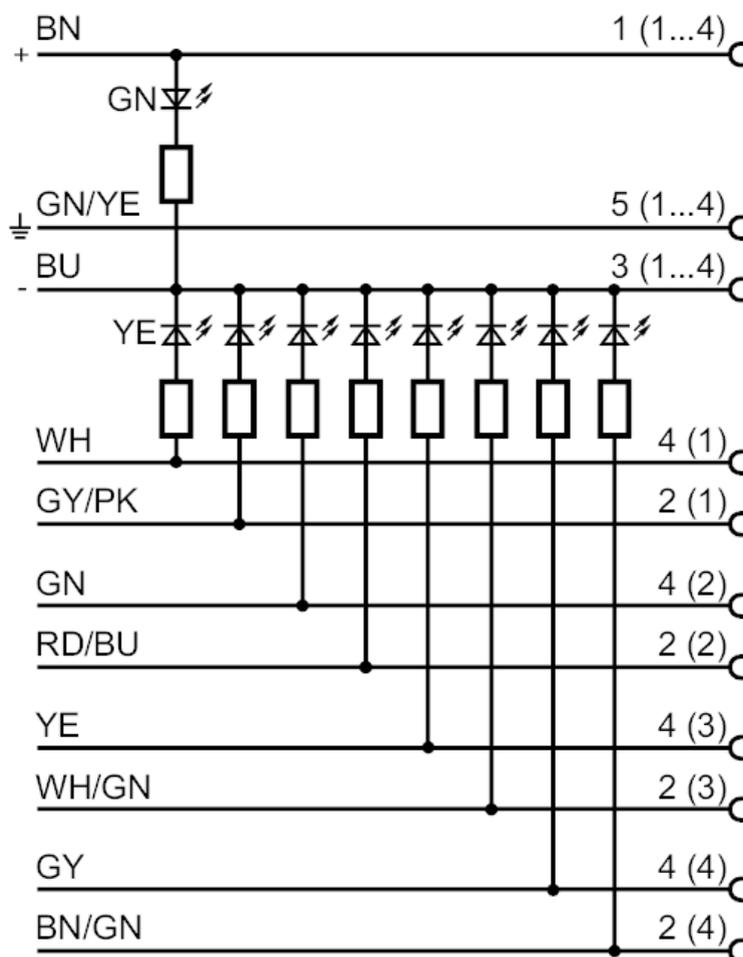

Couleurs des fils conducteurs :	
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune