




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAA031--S0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

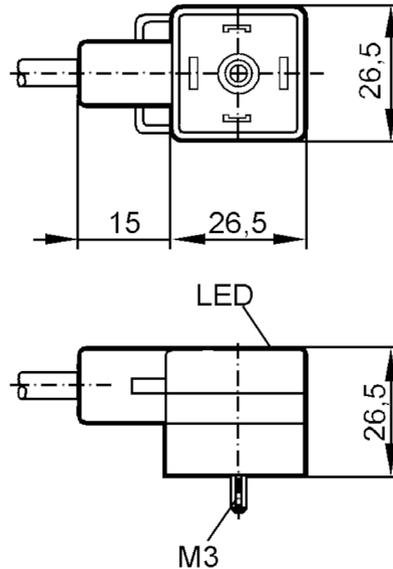

## Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)

## Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

## Données mécaniques

Matières		PUR
Matière du corps		PUR

## Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

## Accessoires

Fourniture		vis
		étiquette

## Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

# E11023



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes


AVDAA031--S0005A03

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: PUR

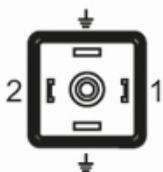

### Raccordement

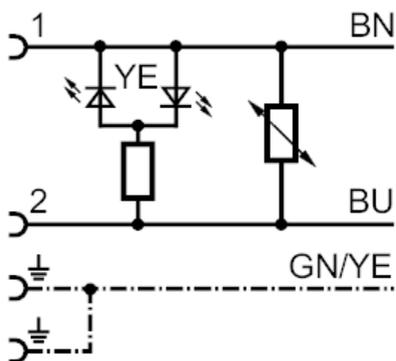

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune