


E18105



Câble avec prise femelle

ADOGB050MSS0004E05

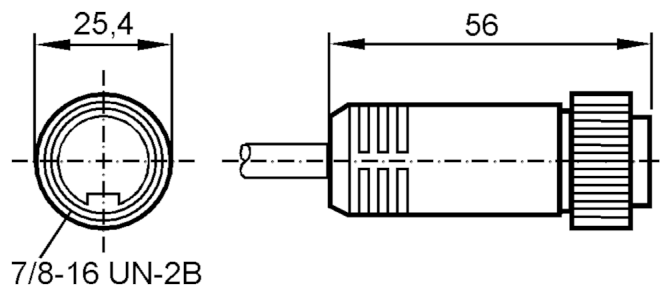

Application

Système	contacts dorés
---------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 600 AC/DC
----------------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...105
---------------------------	-----------

Protection	IP 68
------------	-------

Données mécaniques

Poids [g]	344,73
-----------	--------

Matières	PVC
----------	-----

Matière du corps	PVC
------------------	-----

Matière bague moletée	zinc, recouvert epoxyd
-----------------------	------------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 4 m, PVC, jaune, Ø 10 mm; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: dorées




E18105



Câble avec prise femelle

ADOGB050MSS0004E05

Raccordement

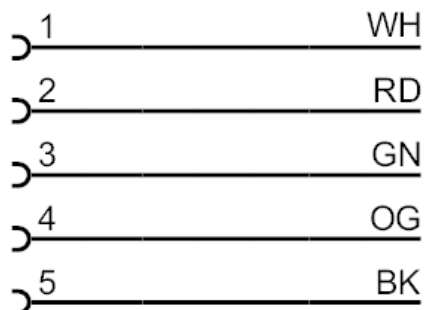

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
GN =	vert
RD =	rouge
OG =	orange
WH =	blanc