


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1/0,15m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

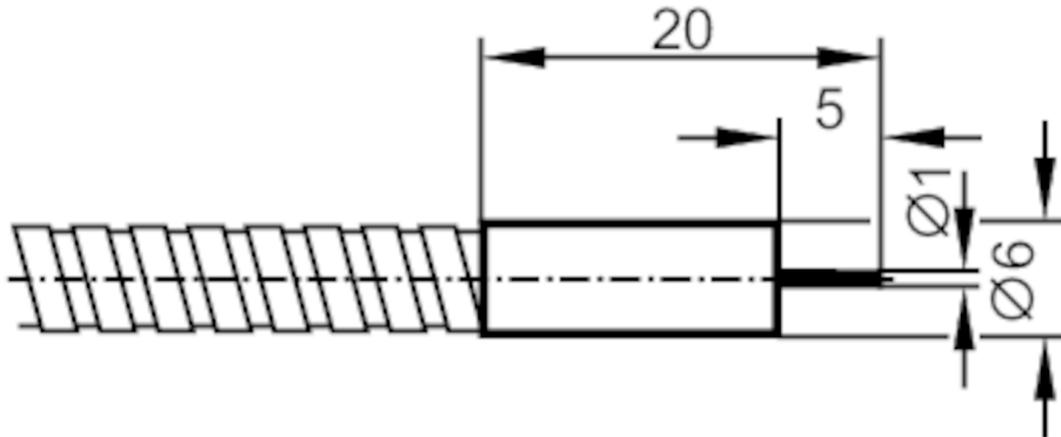

Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 8

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 8

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...290

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Diamètre de la tête de détection [mm] 1

Longueur de la tête de détection [mm] 5

Longueur [mm] 150

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Matières Adaptateur: ABS

E20409



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1/0,15m

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces