




## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/2,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

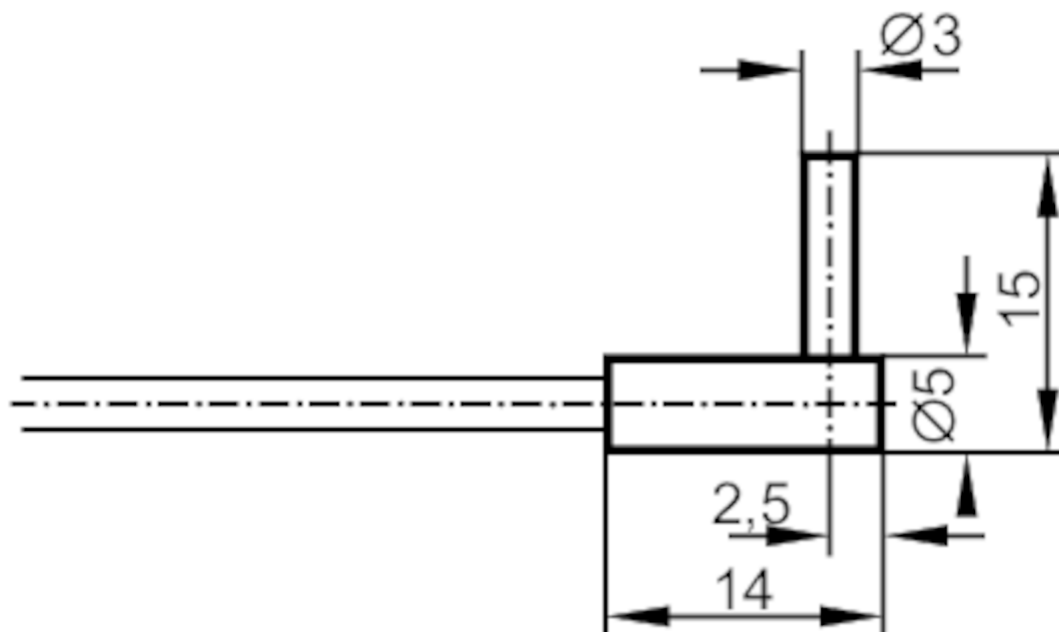

## Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

## Plage évaluable

Portée avec amplificateur  
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques [mm]

90

## OUF

Portée des fibres optiques [mm]

90

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

## Données mécaniques

Type tête de détection

coudée

Diamètre de la tête de  
détection [mm]

3

Longueur de la tête de  
détection [mm]

10

Longueur [mm]

2500

Rayon de courbure minimum [mm]

10

Matières

Adaptateur: PPE

# E20140



## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/2,5M

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Matière des fibres optiques             | verre     |
| Matière de la tête des fibres optiques  | aluminium |
| Matière de la gaine des fibres optiques | PVC       |
| Remarques                               |           |
| Quantité                                | 1 pièces  |