




Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-E6/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20272
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

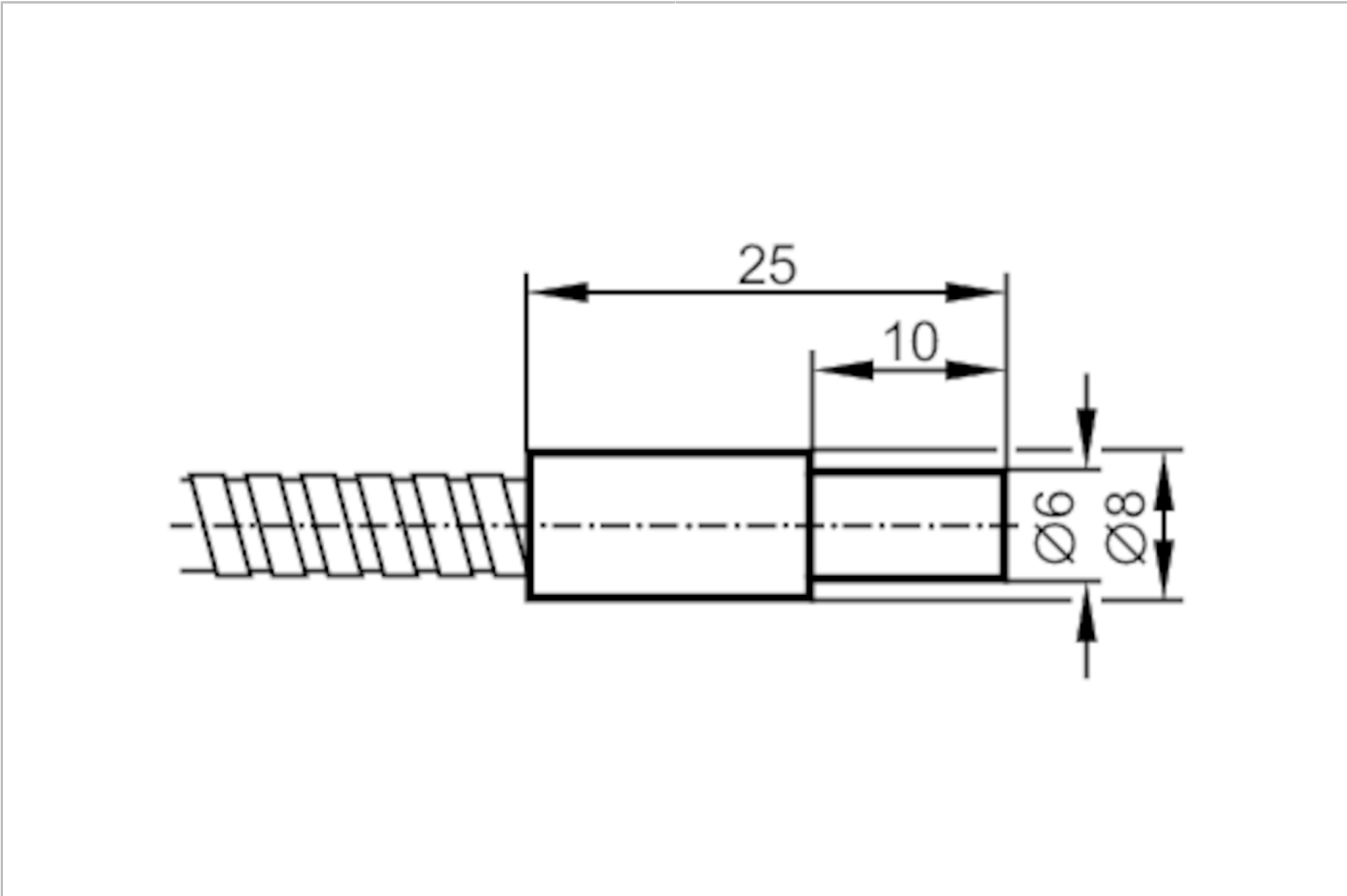

Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF
OIF	
Portée des fibres optiques [mm]	32
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	6
Longueur [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Matières	Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques	verre



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-E6/2M

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces