


## Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-E3/4m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

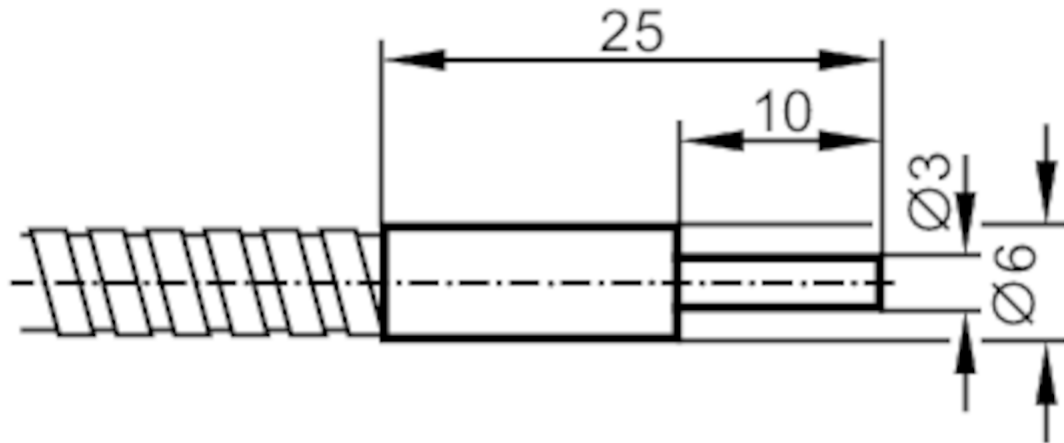

## Application

Principe de fonctionnement : Barrage photoélectrique

## Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type : OIF

## OIF

Portée des fibres optiques [mm] : 51

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] : -40...290

## Données mécaniques

Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	3
Longueur [mm]	4000
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Matières	Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium

# E20348



## Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-E3/4m

### Remarques

Quantité

1 pièces

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives