




Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-M4/1,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

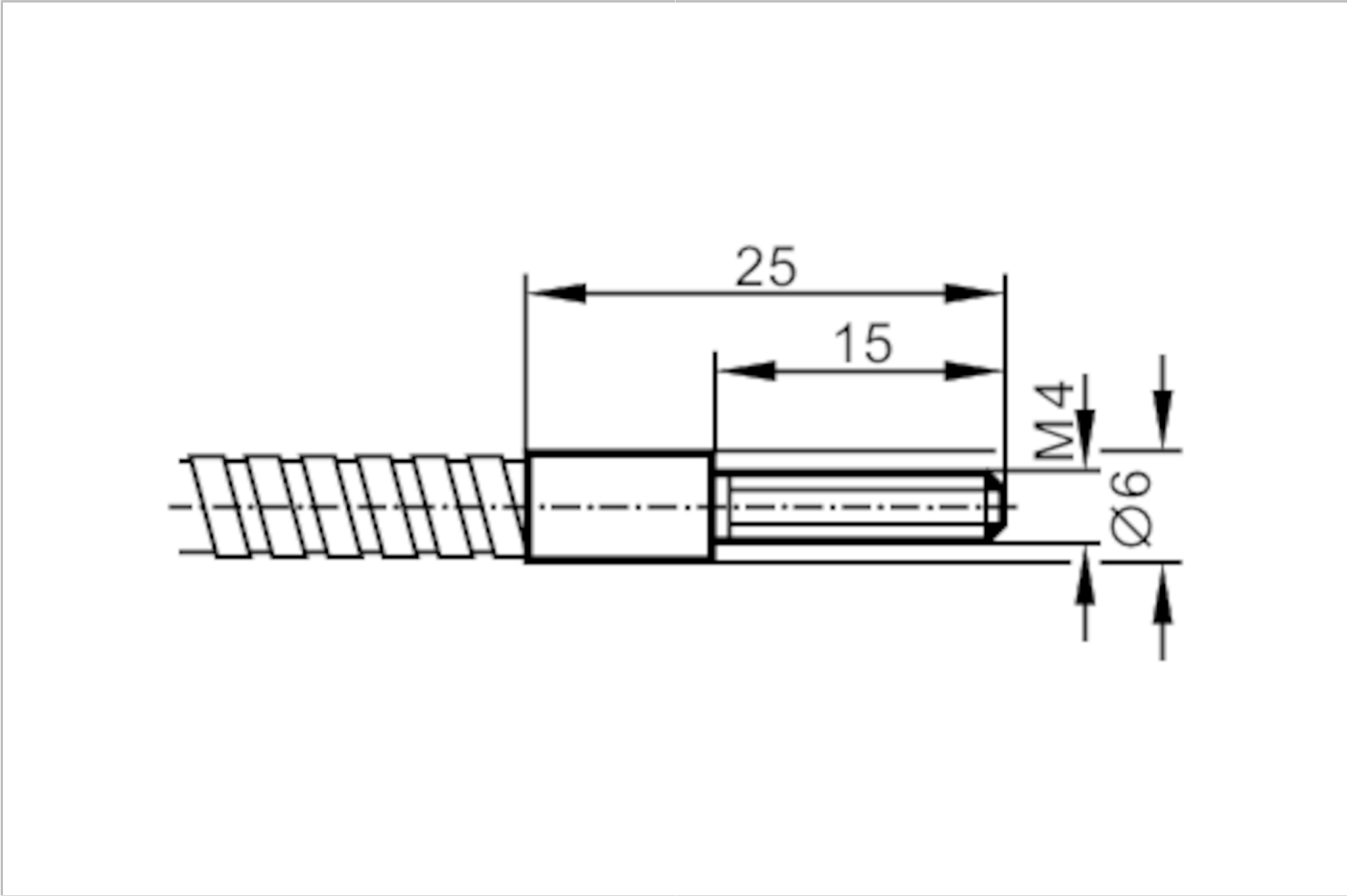

Application	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	108
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	108
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M4
Longueur de la tête de détection [mm]	15
Longueur [mm]	1500
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS

E20361



Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-M4/1,5M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces