


W80600



Câble avec prise femelle

AD0GB030MKS0002X03

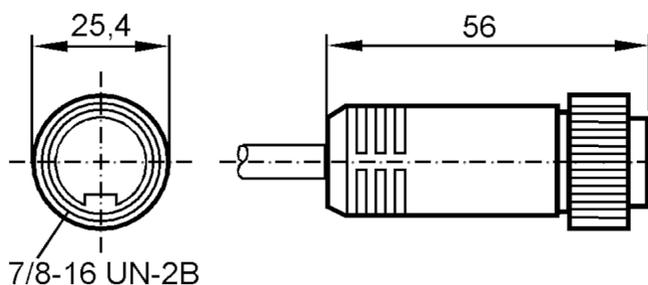

Application

Système contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 600 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...90

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 281,227

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière bague moletée zinc, recouvert epoxyd

Remarques

 
Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, jaune, Ø 6 mm; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: dorées




W80600



Câble avec prise femelle

AD0GB030MKS0002X03

Raccordement

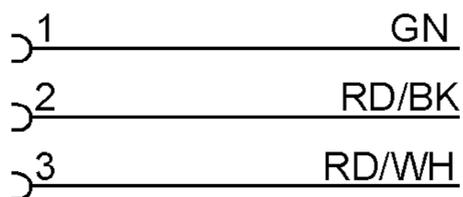

Couleurs des fils conducteurs :

GN = vert
RD/BK = rouge / noir
RD/WH = rouge/blanc