


W80130



Câble avec prise femelle

AD0AA030MKS0005E03

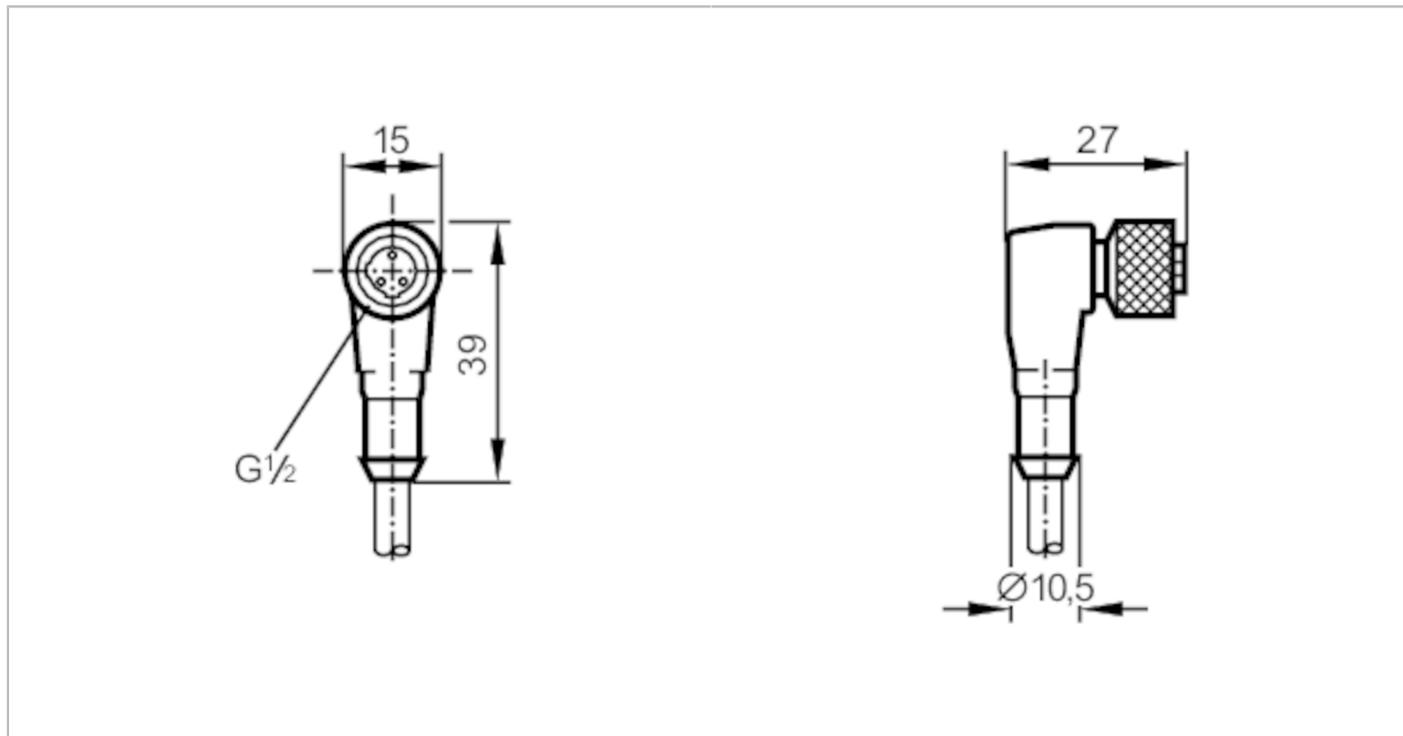

Application	
Système	câble blindée
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...105
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	226,796
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	zinc, recouvert epoxyd
Remarques	
Quantité	1 pièces

W80130



Câble avec prise femelle

ADOAA030MKS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5,8 mm, blindé; 3 x 0,34 mm² (26 x Ø 0,16 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", coudée; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement

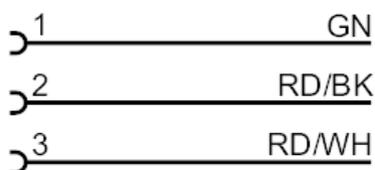

Couleurs des fils conducteurs :

GN =	vert
RD/BK =	rouge / noir
RD/WH =	rouge/blanc