


W80210



Câble avec prise femelle

ADOGH040MKS0005E03

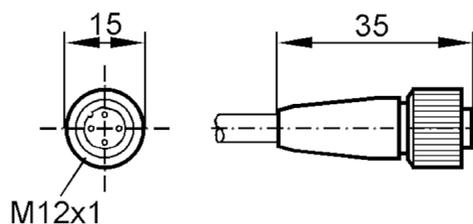

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...105
----------------------	------	-----------

Protection		IP 68
------------	--	-------

Données mécaniques

Poids	[g]	181,437
-------	-----	---------

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 35
------------	------	--------------

Matières		PVC
----------	--	-----

Matière du corps		PVC
------------------	--	-----

Matière bague moletée		zinc, recouvert epoxyd
-----------------------	--	------------------------

Remarques


Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Prise

 Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd




W80210



Câble avec prise femelle

ADOGH040MKS0005E03

Raccordement

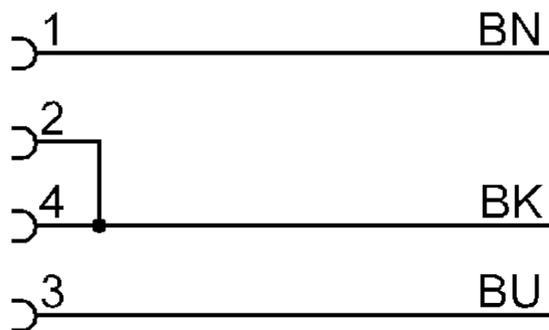

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu