


**AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische  
Schwenkantriebe**

Added Value package AS-i T5

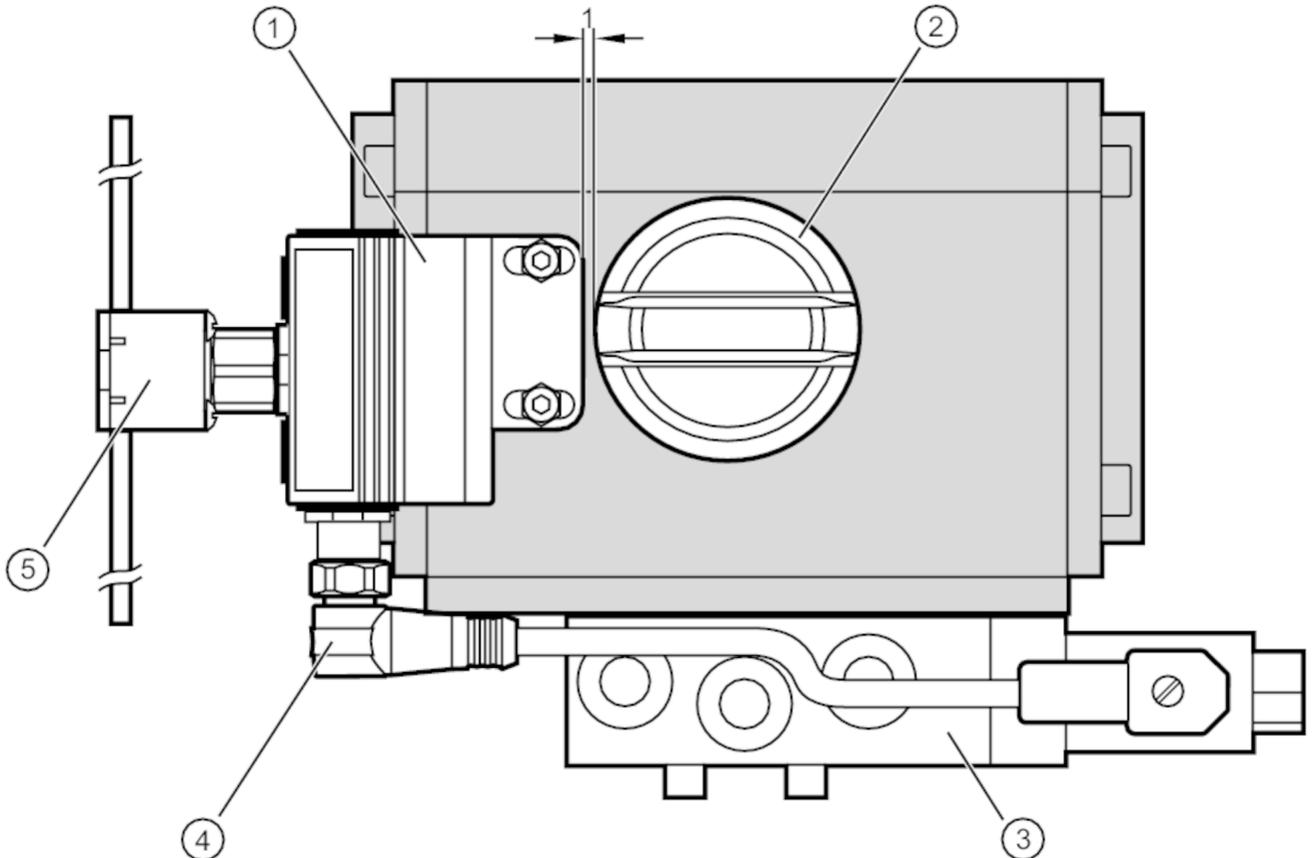

- 1 Anschaltung T5
- 2 Puck Distanzstück Schrauben
- 3 Magnetventil
- 4 Vorkonfektionierte Verbindungsleitung zum Magnetventil
- 5 FK-Abgriff

Produktmerkmale	
Ausgangsfunktion	PNP
Schaltabstand [mm]	4
Elektrische Daten	
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	160
Betriebsspannung AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" gemäß cULus)
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	2
Ausgänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	1
Ausgangsfunktion	PNP
Erfassungsbereich	
Schaltabstand [mm]	4



## AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5

AS-i Kennwerte	
AS-i Version	2.1
AS-i Profil	S-7.A.E
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	7
AS-i ID-Code [hex]	A.E
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	867
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Lochpaarabstand [mm]	80
Wellenhöhe Ventiltrieb [mm]	20
Zubehör	
Lieferumfang	Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung: 1, AC2316 Schaltnocken: 1, E12517 Distanzstück: 1, E12526 Magnetventil: 1, Bürkert 428623 Schalldämpfer: 2, 780780N Verbindungskabel: 1, E10844 Flachkabelabgriff: 1, E75471
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss - Buchse	
Ausgänge	
3	Externe Spannung -
4	Schaltausgang 1 +
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Anschluss	

# AC0017



## AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5

### Anschluss

1	AS-i +
3	AS-i -