




Sicheres AS-Interface Modul CLassicLine

ClassicL45 2SI 1DO M12

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC505S

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

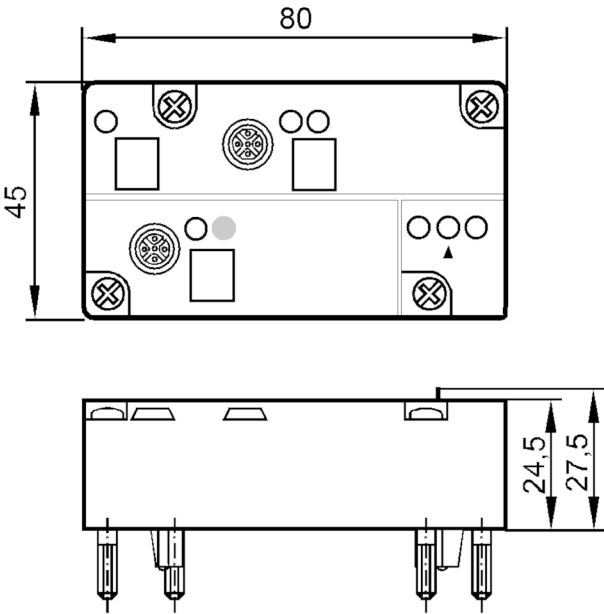

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	60
Schutzklasse		III
Watchdog integriert		ja
Eingänge		
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP/NPN
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...65
Schutzart		IP 65; (in Verbindung mit Flachkabel-Unterteil und AS-i Flachkabel)
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-3	
	EN 62061	Anhang E
Sicherheitskennwerte		
Entspricht den Anforderungen		ISO 13849-1: 2015 Kategorie 3 / 4 *), PL d / e *)



Sicheres AS-Interface Modul CClassicLine

ClassicL45 2SI 1DO M12

Gebrauchsdauer TM (Mission Time)	[h]	175200
----------------------------------	-----	--------

AS-i Kennwerte

AS-i Version		2.11; 2.1
AS-i Adressierung		IR-Adressierung möglich
Erweiterter Adressiermodus		nein
AS-i Master Profil		M3; M4
AS-i Profil		S-7.B.0
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	B.0
AS-i Zertifikat		61901

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	285
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK-Unterteilen
Werkstoffe		PBT

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Fehler	LED, rot
	Funktion	LED, gelb

Zubehör

Lieferumfang	Modulunterteil, AC5000
--------------	------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:

Anschluss

Steckverbindung: M12

	Buchse I-1/2
1	Versorgung I+
2	Eingang I-1 (p)
3	Versorgung I-
4	Eingang I-2 (n)
5	nicht belegt
	Buchse I-2
1	Eingang I-2 (n)
2	Versorgung I-
3	nicht belegt
4	nicht belegt
5	nicht belegt