




AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway mit SPS

ControllerE 1Mstr DP RS232

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Austauschgeräte für Krones-Anlagen bitte direkt bei der Firma Krones beziehen.
Dieses Gerät ist nicht unmittelbar kompatibel.

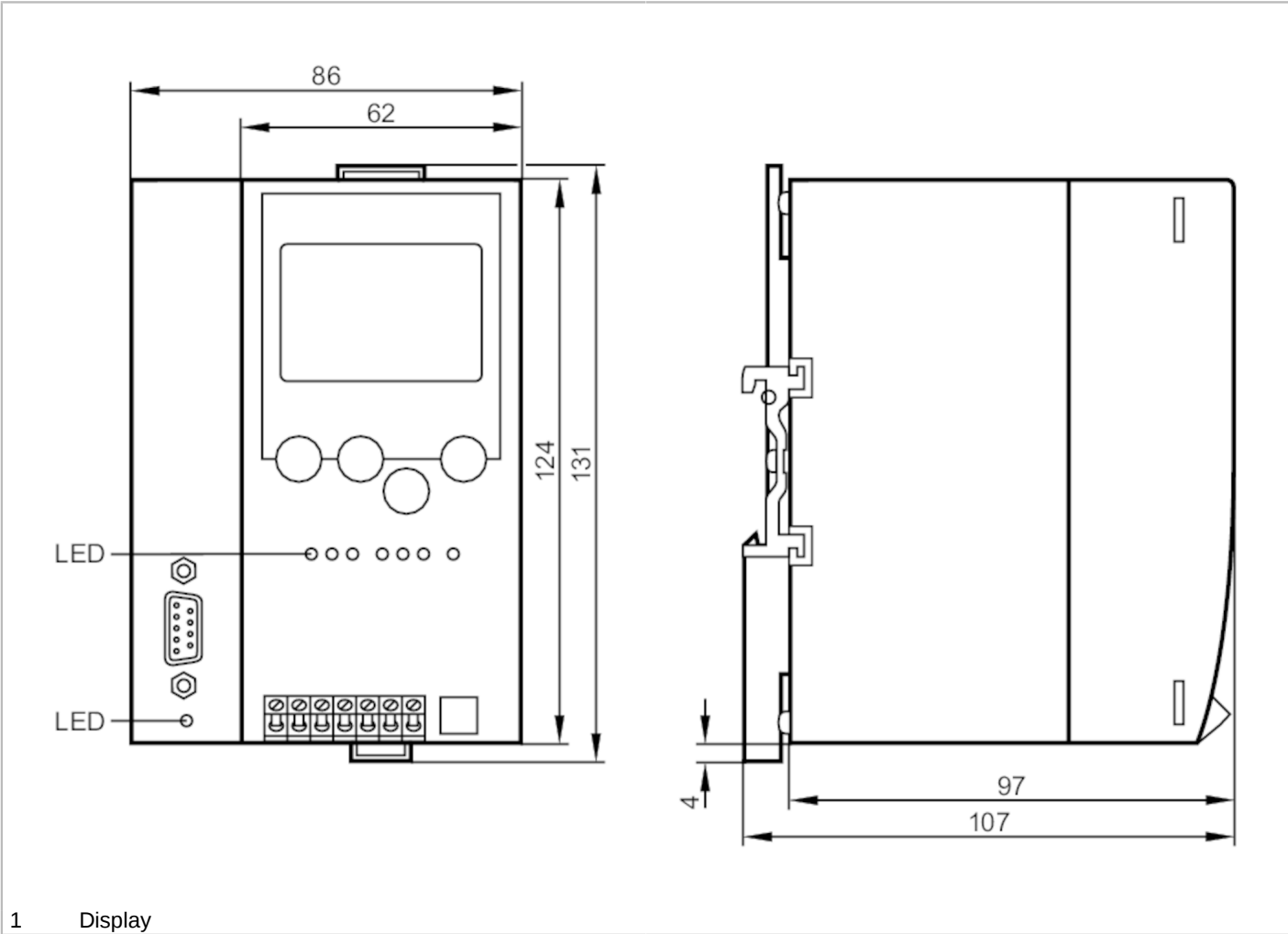

Einsatzbereich		
Applikation		Dezentrale Steuerung; PROFIBUS DP-Gateway
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Isulationsfestigkeit	[V]	500
Stromaufnahme	[mA]	< 500
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	10
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	10
Anzahl AS-i Master		1
Potentialtrennung		ja
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		RS232; PROFIBUS



AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway mit SPS

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Übertragungsstandard	EN 50170	
Übertragungsrate	12 MBaud	
Protokoll	Profibus DP	
RS232		
Übertragungsrate	9600...115200 Baud	
Steckertyp	RJ11	
Hinweis zu Schnittstellen	galvanisch getrennt	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95
Schutzart	IP 20	
AS-i Kennwerte		
AS-i Version	2.1	
AS-i Master Profil	M3	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	550,5
Gehäuse	Klemmschienengehäuse	
Werkstoffe	Aluminium; Stahlblech verzinkt	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	2 x LED, rot
		2 x LED, grün
		2 x LED, gelb
		Vollgrafik-LCD-Display
Bemerkungen		
Bemerkungen	Austauschgeräte für Krones-Anlagen bitte direkt bei der Firma Krones beziehen.	
	Dieses Gerät ist nicht unmittelbar kompatibel.	
Hinweise	Austauschgeräte für Krones-Anlagen bitte direkt bei der Firma Krones beziehen.; Dieses Gerät ist nicht unmittelbar kompatibel.	
Verpackungseinheit	1 Stück	



AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway mit SPS

ControllerE 1Mstr DP RS232

Elektrischer Anschluss

Anschluss

