

AC1206




AS-Interface Stromversorgung

PowerSupply 230VAC 2,8A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC1256

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

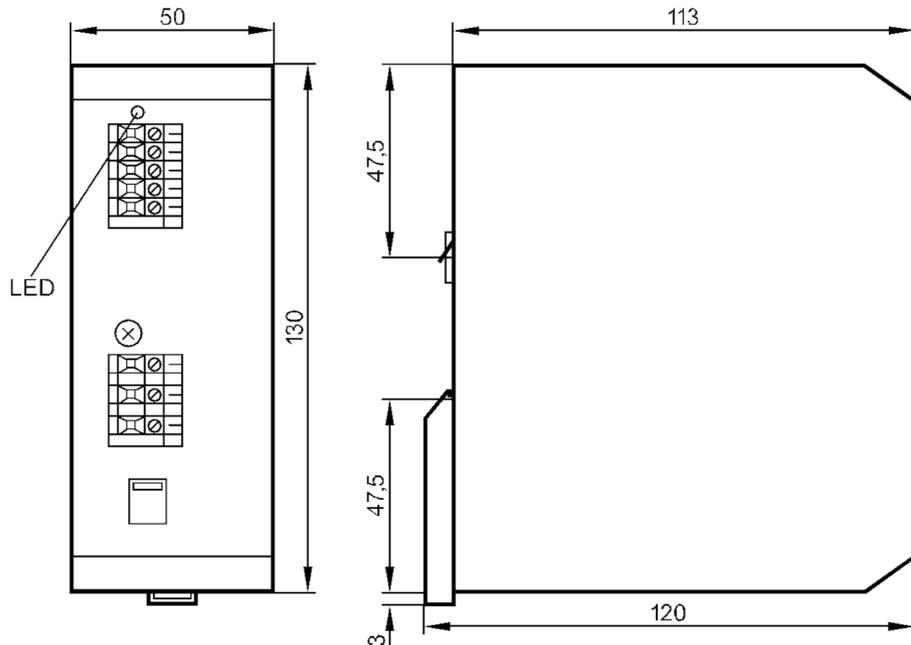

Elektrische Daten

Nennspannung AC	[V]	110 / 230; (umschaltbar)
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	88...132 / 184...264
Ausgangsspannung DC	[V]	29,5...31,6
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	42
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	2,8
Anzahl Ausgangstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[mV]	50
Externe Eingangsabsicherung		> 6 A
Sicherung	[A]	2,5; (nicht zugänglich)
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Integrierte Datenentkopplung		ja

Ausgänge

Kurzschlusschutz		ja
Überlastfest		ja
Parallelschaltung von Ausgängen möglich		nein

AC1206



AS-Interface Stromversorgung

PowerSupply 230VAC 2,8A

Serienschaltung von Ausgängen möglich	nein
---------------------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-10...60
Schutzart	IP 20

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i Kennwerte

AS-i Zertifikat	15901
-----------------	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe	Aluminium
------------	-----------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Funktion	LED, grün
---------	----------	-----------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2.5 mm²

Anschluss

