




AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

AS-i DP Gateway 1 Master

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC1375

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

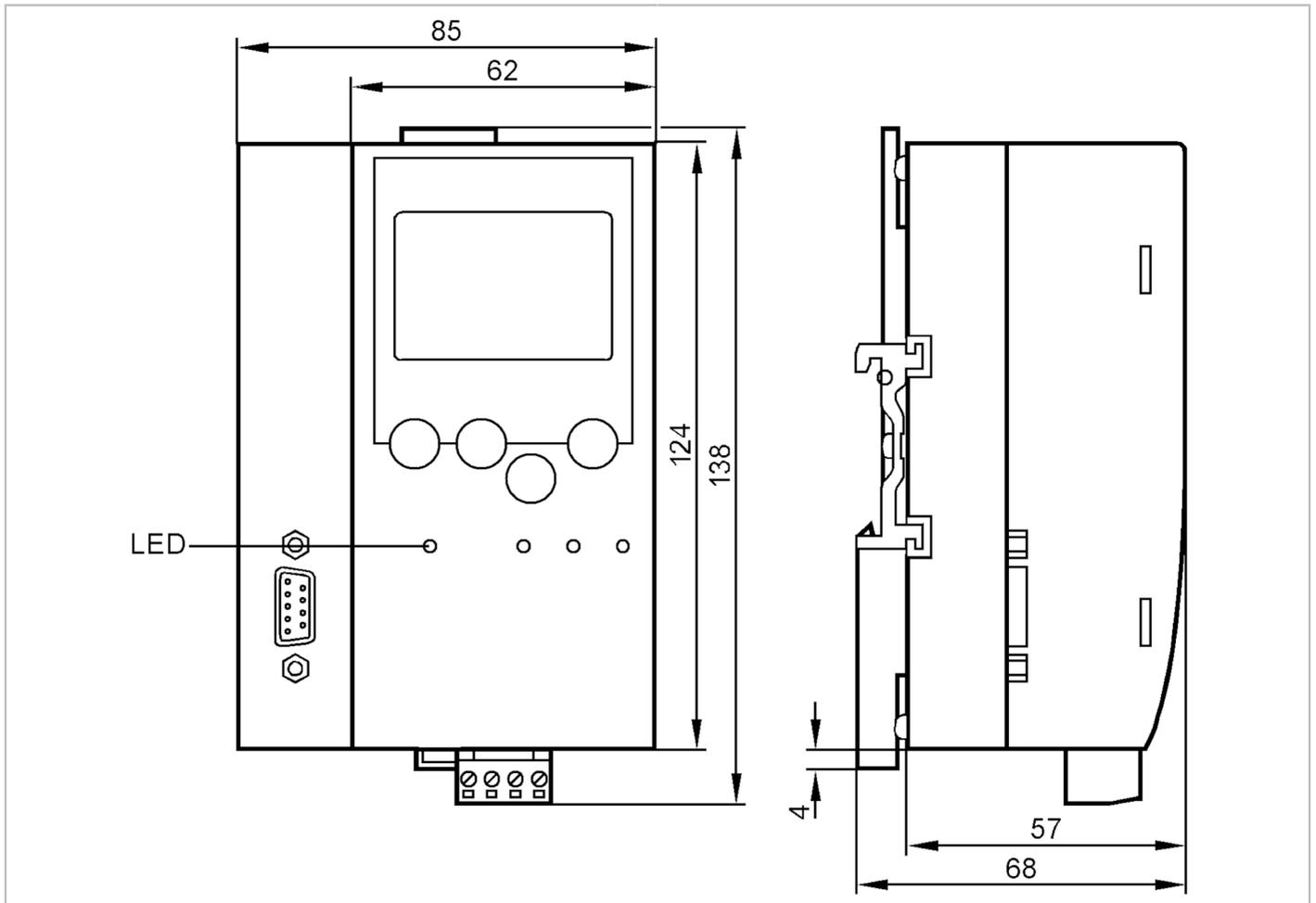

Einsatzbereich

Applikation	PROFIBUS DP-Gateway
-------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Isolationsfestigkeit	[V]	500
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	200
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	4
Anzahl AS-i Master		1
Potentialtrennung		ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle	PROFIBUS
-----------------------------	----------

AC1335



AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS	
Übertragungsstandard	EN 50170
Übertragungsrate	12 MBaud
Protokoll	Profibus DP
Verwendungstyp	Datenübertragung
Hinweis zu Schnittstellen	Diagnosefunktion

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	0...60
Lagertemperatur [°C]	-20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	95
Schutzart	IP 20

AS-i Kennwerte	
AS-i Version	2.1
AS-i Master Profil	M3
AS-i Zertifikat	63501

Mechanische Daten	
Gehäuse	Klemmschienengehäuse
Werkstoffe	Aluminium; Stahlblech verzinkt

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	2 x LED, rot
		1 x LED, grün
		1 x LED, gelb
		Vollgrafik-LCD-Display

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss	
Anschluss	



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-