




AS-Interface Modul

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC5215

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

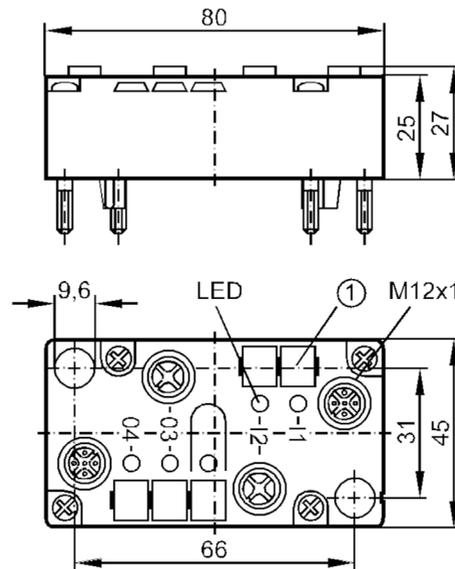

1 Beschriftungsfeld



Elektrische Daten

| | | |
|------------------|------|----------------|
| Betriebsspannung | [V] | 26,5...31,6 DC |
| Stromaufnahme | [mA] | < 235 |

Ein-/Ausgänge

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 |
|------------------------------|----------------------------------|

Eingänge

| | |
|---|-------------|
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4; (2 x 2) |
| Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
| Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
| Spannungsversorgung | [V] 20...30 |
| Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt | [mA] 200 |
| Eingangsstrom High | [mA] > 5 |
| Eingangsstrom Low | [mA] < 1,5 |
| Schaltpegel High | [V] > 10 |
| Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |



AS-Interface Modul

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

| Ausgänge | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| Elektrische Ausführung | AS-i | | | | |
| Umgebungsbedingungen | | | | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...85 | | | |
| Schutzart | IP 67 | | | | |
| Zulassungen / Prüfungen | | | | | |
| EMV | EN 50295 | | | | |
| AS-i Kennwerte | | | | | |
| AS-i Profil | S-0.1 | | | | |
| AS-i E/A-Konfiguration | [hex] | 0 | | | |
| AS-i ID-Code | [hex] | 1 | | | |
| AS-i Zertifikat | 01302 | | | | |
| Belegung der Datenbits | Datenbit | D0 | D1 | D2 | D3 |
| | Buchse | I-1/2 | I-1/2 | I-3/4 | I-3/4 |
| | Pin | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Mechanische Daten | | | | | |
| Montageart | AS-i Schnittstelle zu FK-Unterteilen | | | | |
| Werkstoffe | PBT | | | | |
| Anzeigen / Bedienelemente | | | | | |
| Anzeige | Betrieb | LED, grün | | | |
| | Funktion | LED, gelb | | | |
| Bemerkungen | | | | | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück | | | | |
| Elektrischer Anschluss | | | | | |
| Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG: | | | | | |
| Steckverbindung: M12; Codierung: A | | | | | |
| | | | | | |