




AS-Interface Schaltschrankmodul

SmartL25 4DI 2DO R C

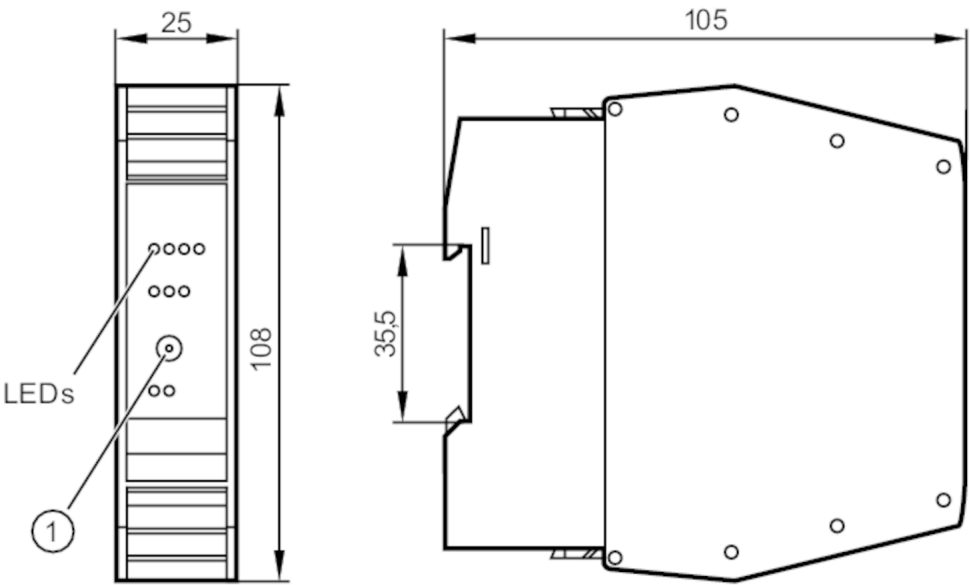

1 Adressierbuchse



Einsatzbereich	
Applikation	Schaltschrankeinbau
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	250
Watchdog integriert	ja
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relais-Ausgänge: 2
Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP; (Typ 2 gemäß IEC 61131-2)
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Spannungsversorgung [V]	18...30; (DC)
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA]	200
Eingangsstrom High [mA]	6...10
Eingangsstrom Low [mA]	0...2
Schaltpegel High [V]	> 11
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja



AS-Interface Schaltschrankmodul

SmartL25 4DI 2DO R C

Ausgänge						
Spannungsbereich DC	[V]	24; (Alle Ausgänge müssen mit der gleichen Spannung versorgt werden.: 2 x 24 V DC)				
Spannungsbereich AC	[V]	10...240; (Alle Ausgänge müssen mit der gleichen Spannung versorgt werden.: 2 x 240 V AC, gleicher Außenleiter)				
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	6000; (240 V AC; 24 V DC; ohmsche Last)				
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt	[A]	6; (240 V AC; 24 V DC; ohmsche Last)				
Anzahl der Relais-Ausgänge		2				
Kurzschlussfest		nein				
Galvanisch entkoppelt		ja				
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70				
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (nicht kondensierend)				
Max. Höhe über NN	[m]	2000				
Schutzart		IP 20				
Verschmutzungsgrad		2				
Zulassungen / Prüfungen						
EMV		EN 61000-6-2				
		EN 62026-2				
		EN 50581				
MTTF	[Jahre]	325				
AS-i Kennwerte						
AS-i Version		2.11; 3.0				
AS-i Adressierung		Adressierbuchse				
Erweiterter Adressiermodus		ja				
AS-i Master Profil		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-7.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7				
AS-i ID-Code	[hex]	A.E				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3	
	Eingang	I-1	I-2	I-3	I-4	
	Ausgang	O-1	O-2	-	-	
Mechanische Daten						
Gewicht	[g]	159,8				
Montageart		Tragschienenmontage				
Werkstoffe		PA				
Anzeigen / Bedienelemente						
Anzeige	Schaltzustand				LED, gelb I1...I4, O1....O4	
	Betrieb				LED, grün AS-i	
	Fehler				LED, rot	
Zubehör						
Zubehör optional		Anschlusstecker				



AS-Interface Schaltschrankmodul

SmartL25 4DI 2DO R C

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Stiftleiste:

Anschluss

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

14	11	11	12
24	21	21	22
A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensorversorgung +24V
I-	Sensorversorgung 0V
I1...I4	Schalteingang Sensor 1...4
O1...O2	Schaltausgang Relais 1...2
11	Relais O1 Wechsler, Mittenkontakt
12	Relais O1 Wechsler, Ruhekontakt
14	Relais O1 Wechsler, Arbeitskontakt
21	Relais O2 Wechsler, Mittenkontakt
22	Relais O2 Wechsler, Ruhekontakt
24	Relais O2 Wechsler, Arbeitskontakt