




AS-Interface Leuchttastermodul

Push-button modul 8I/8O

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

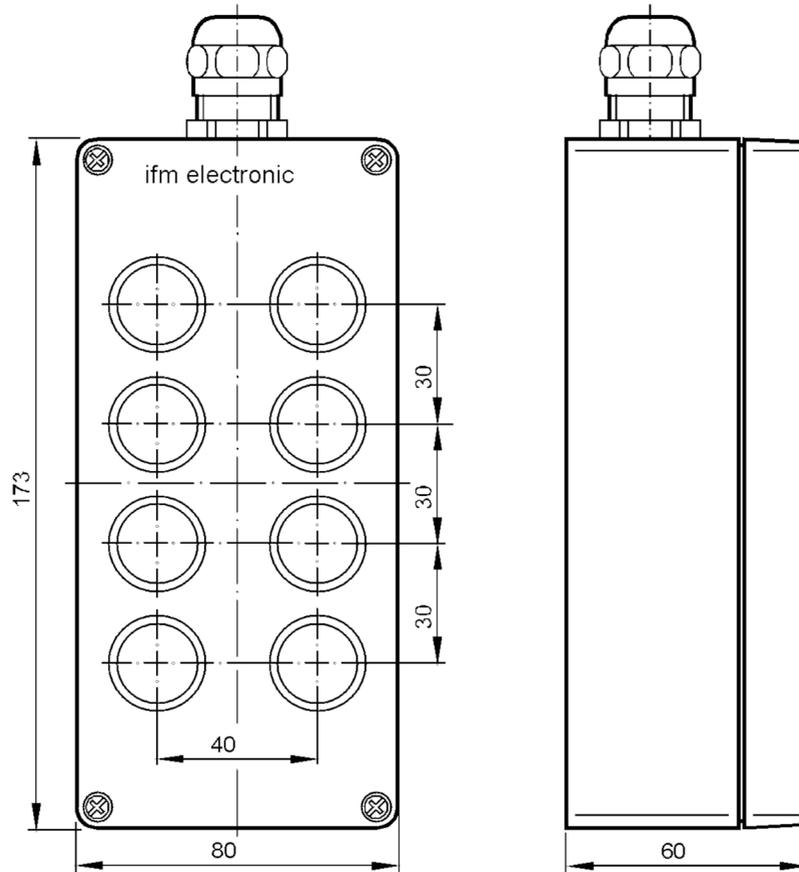

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 150
Verpolungsschutz		ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Schutzart		IP 65

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295
-----	----------

AS-i Kennwerte

AS-i Profil	S-7.F
-------------	-------

AC2356



AS-Interface Leuchttastermodul

Push-button modul 8I/8O

AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	F
AS-i Zertifikat		14401
Mechanische Daten		
Werkstoffe		Frontplatte: Aluminium
Zubehör		
Zubehör optional		Druckhaubenzieher:, E70206
Bemerkungen		
Bemerkungen		Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar.
Verpackungseinheit		1 Stück