


AC2381



AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

 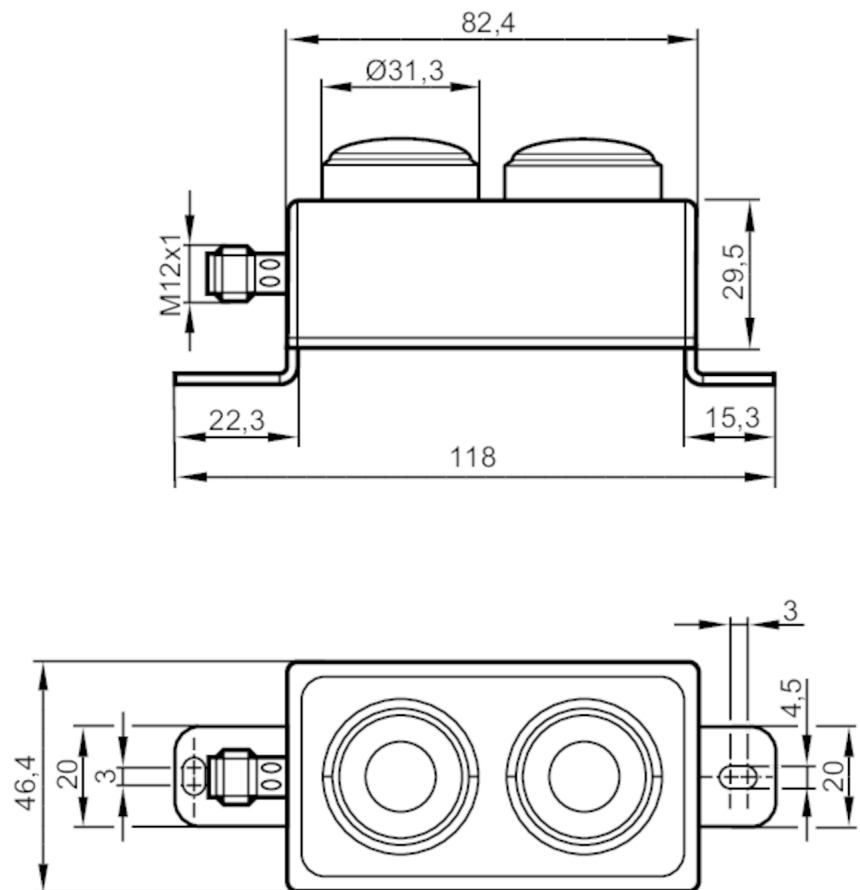


Einsatzbereich		
Applikation		Feldmontage; Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	80
Eingänge		
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Lagertemperatur	[°C]	-40...80
Schutzart		IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	



AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

AS-i Kennwerte						
AS-i Version		2.11; 3.0				
Erweiterter Adressiermodus		ja				
AS-i Master Profil		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-B.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration [hex]		B				
AS-i ID-Code [hex]		A.E				
AS-i Zertifikat		135301				
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		LED 1 rot	DO-0	-	-	-
		LED 2 grün	-	DO-1	-	-
		Taster 1	-	-	DI-2 (NC)	-
		Taster 2	-	-	-	DI-3 (NO)
Mechanische Daten						
Gewicht [g]		276,55				
Montageart		Schraubmontage				
Abmessungen [mm]		118 x 50 x 47				
Werkstoffe		Edelstahl				
Anzeigen / Bedienelemente						
Anzeige		Betrieb	LED, grün			
		Fehler	LED, rot			
Bedienelemente		2	frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten			
Elektrischer Anschluss						
Modulanschluss		M12				
Bemerkungen						
Bemerkungen		Die Taster (RAFI Baureihe RAFIX22) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung.				
Verpackungseinheit		1 Stück				
Elektrischer Anschluss						
 1 AS-i + 3 AS-i -						