

AC5005




AS-Interface Flachkabelabgriff

FLAT CABLE CONNECTOR - M12

Auslaufartikel

Alternativartikel: E75005

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

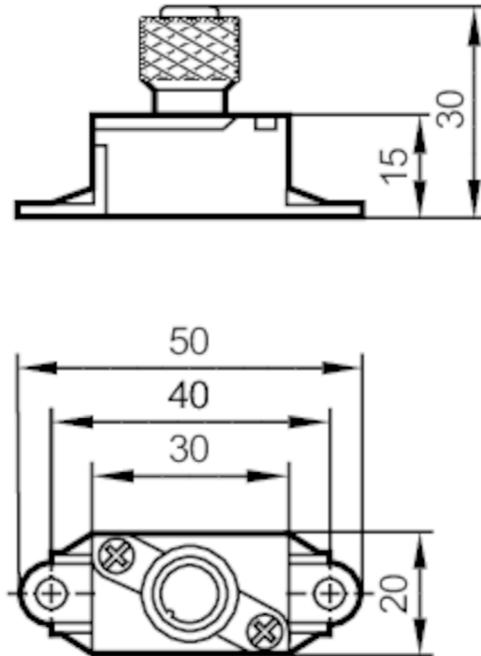

Einsatzbereich

Ausführung AS-i

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 20,9

Werkstoffe Dichtung: NBR; Gehäuse: PA; O-Ring: FKM; Schrauben: 1.4305 (Edelstahl / 303); Überwurfmutter: Messing vernickelt; Kontaktstifte: Bronze vergoldet

Anzugsdrehmoment [Nm] 0,35

Bemerkungen

Bemerkungen Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus

Verpackungseinheit 1 Stück

AC5005



AS-Interface Flachkabelabgriff

FLAT CABLE CONNECTOR - M12

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12; Codierung: A



	bei Anschluss an AS-i-Flachkabel gelb
1	AS-i +
3	AS-i -
	bei Anschluss an Flachkabel schwarz
1	+24V DC
3	0V