

# CR2032



## E/A-Modul für mobile Arbeitsmaschinen


R360/METAL-MODULE/II/8/O/8

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: CR2042

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen.

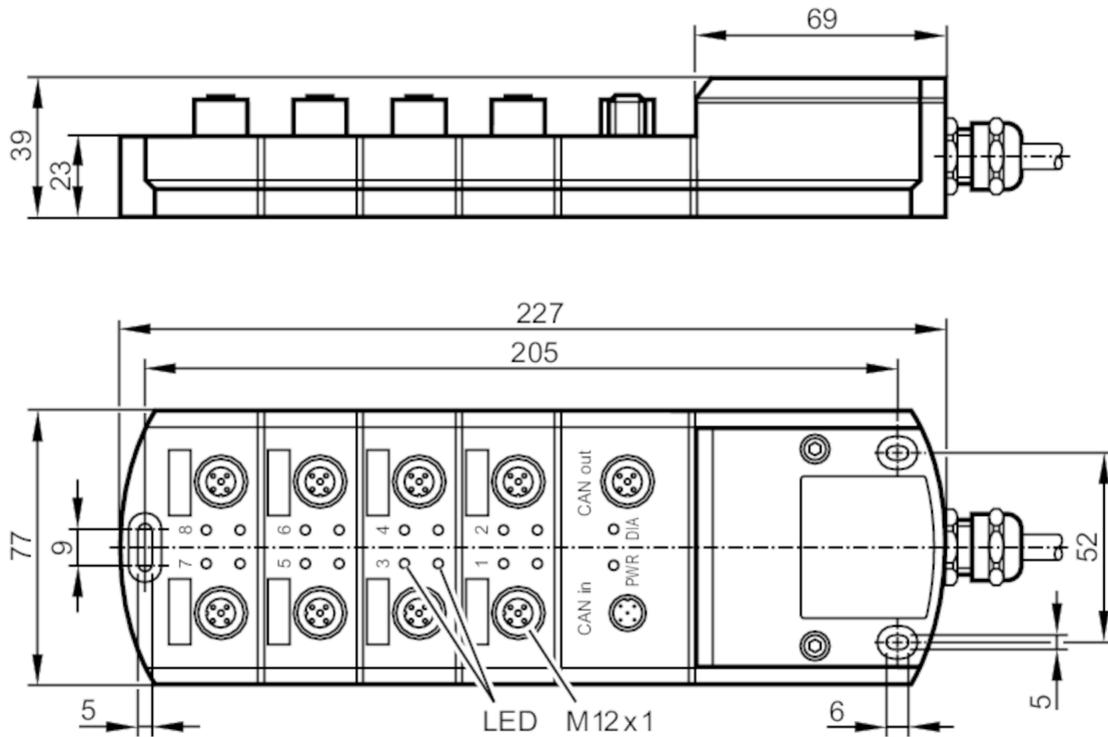

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...32 DC

### Ein-/Ausgänge

Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge 16

Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der analogen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8

### Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge 8

Anzahl der analogen Eingänge 4

Analogeingang Strom [mA] 0...20

Analogeingang Spannung [V] 0...32

### Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge 8

# CR2032



## E/A-Modul für mobile Arbeitsmaschinen

R360/METAL-MODULE/II/8/O/8

Anzahl der PWM Ausgänge	4
<b>Software / Programmierung</b>	
Parametriermöglichkeiten	Ein- / Ausgangsfunktionen
<b>Schnittstellen</b>	
Anzahl der CAN Schnittstellen	1
<b>Zulassungen / Prüfungen</b>	
MTTF [Jahre]	155
<b>Mechanische Daten</b>	
Gewicht [g]	1751,3
Abmessungen [mm]	39 x 77 x 227
<b>Bemerkungen</b>	
Hinweise	Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen.
Verpackungseinheit	1 Stück
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Steckverbindung: 1 x M12	