

CANwireless mit interner Antenne


CANwireless/WLAN/Bt

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: CR3132

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen.

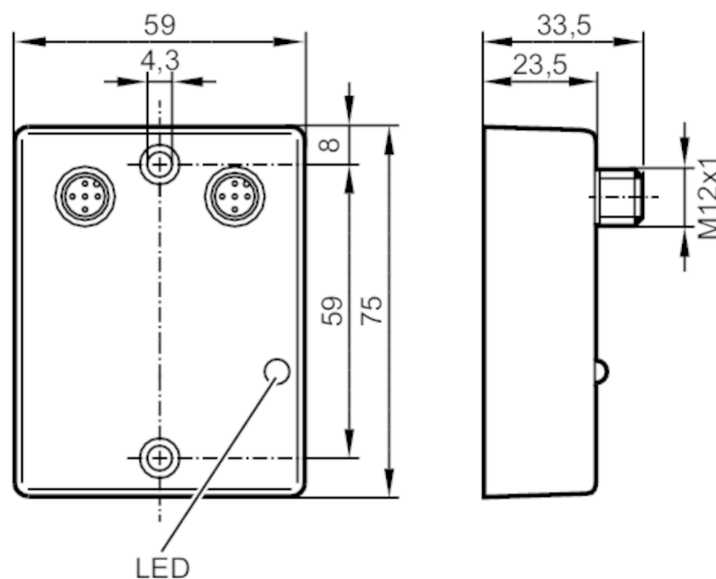

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 60

Schnittstellen

Anzahl der CAN Schnittstellen	1
Anzahl der RS232 Schnittstellen	1

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	120,5
Abmessungen	[mm]	75 x 59 x 33,5
Werkstoffe		PA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Status	1 x LED
---------	--------	---------

Zubehör

Lieferumfang	Verschlusskappe: M12
--------------	----------------------



CANwireless mit interner Antenne

CANwireless/WLAN/Bt

Bemerkungen

Bemerkungen	Singapur Keine Betriebszulassung, nur für den Export.
Hinweise	Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12